




(更多支持)

产品规格书

产品：433M 弹簧天线（焊接）

料号：AN1G02.0038

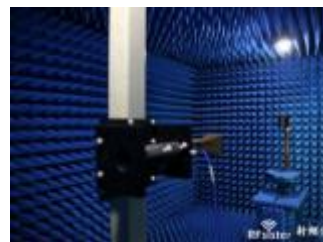

433M 弹簧天线（焊接）



(PN: AN1G02.0038)

特点

1. 工作频率范围宽，低成本；
2. 高增益高效率，性能优异、稳定；
3. 直接焊接，使用方便；

应用

1. 应用于各种 433MHz 无线装置，室内使用；
2. 智能家居网关、路由网关、中继器，广泛使用

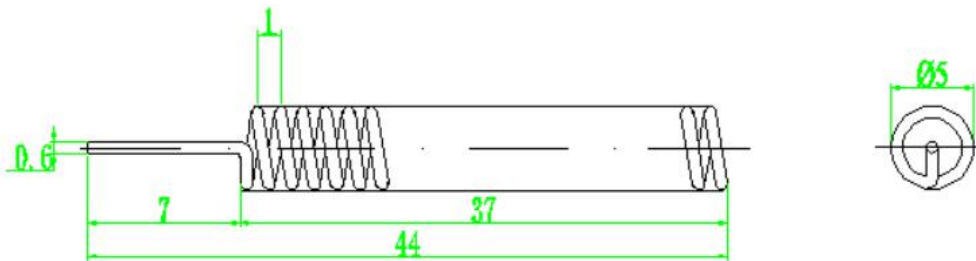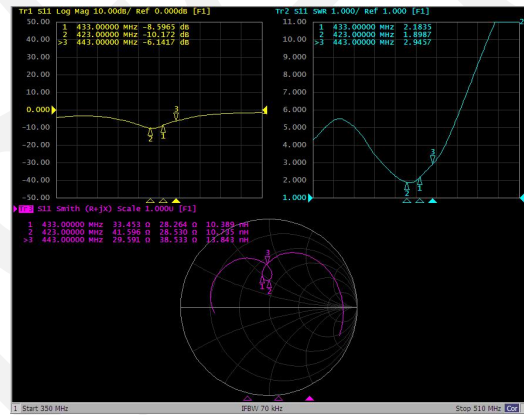

单位: mm

(注: 若实物与规格书有少许差异, 请以实物为准。)

电气参数(Electrical Properties)

频率/Frequency:	433MHz
输入阻抗/Impedance:	50 Ω
驻波比/VSWR:	<2.5
增益/Gain:	0~1dBi
极化方式/Polarization:	垂直全向 /vertical Omni

机械参数(Mechanical Properties)

接头&线缆/Conn&Cable:	/
材料&颜色/Material&Color:	copper
安装方式/Mounting:	Solder
尺寸/Size:	44±2mm
工作温度/OperateTemp:	-20 ~ 75 °C