

DG1022U

信号发生器 DG1022U 双通道 信号源 函数任意波形发生器 2 通道



发生器操作界面介绍

按键背光显示，操作更明了！

正面展示



背面展示



发生器细节展示



LCD显示屏

清晰的图形化界面，多种显示模式



USD接口

标准配置接口，USB Device, USB Host, 支持U盘存储



模式/功能键

配置功能强大的任意波编辑软件UltraWave



切换/电源键

本地及视图切换，电源控制发光按键



菜单及波形选择键

输出5种标准波形，内置48种任意波形



数字键盘

支持中英文菜单及输入法
按键帮助，方便信息获取

精确


稳定



低失真



左右方向及调制旋钮

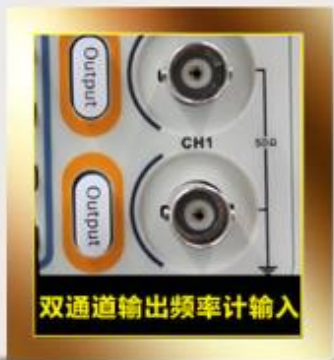

双通道输出频率计输入



带保险丝电源插座



丰富的输入输出端口



配置: USB Device



电源控制开关

发生器显示界面设计特色

功能强大 • 操作简单 • 读数精准 • 使用方便

 
• 1 μ Hz 频率分辨率



• 2mV 最小输出幅度 (50 Ω)



• 200 MHz 硬件频率计



• 双通道同步输出



• 内置48种任意波形



• 通道耦合/复制功能



• 清晰的图形化界面



• 支持中英文界面和输入法



• 文件管理

