


KSS

[首 页](#)
[公司简介](#)
[联络方式](#)
[最新资讯](#)
[新产品](#)
[产品介绍](#)
[搜 寻](#)

1332 KSS LED座



材质：UL合格之 NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。

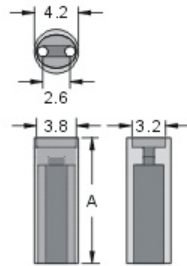

单位：mm			
型 号 Item No.	尺寸 Dimension		包 装 Packing
	A	适用LED灯	
<input type="checkbox"/> LD3-6	6.1	3Φ 2 PIN	100 pcs / 包
<input type="checkbox"/> LD3-9	9.0	3Φ 2 PIN	
<input type="checkbox"/> LD3-12	12.0	3Φ 2 PIN	
<input type="checkbox"/> LD3-16	16.0	3Φ 2 PIN	
<input type="checkbox"/> LD3-19	19.0	3Φ 2 PIN	

[放入选样单](#)
[查看选样单](#)
[退回所有选样](#)
[首 页](#)
[公司简介](#)
[联络方式](#)
[最新资讯](#)
[新产品](#)
[产品介绍](#)
[搜 寻](#)

凯士士企业股份有限公司
-更新日期：2018年2月5日-

