



千兆线缆参数：

名称：六类非屏蔽线缆(UTP)
 品牌：安普康AMPCOM
 颜色：橙色
 速率：1Gbps
 带宽：250MHZ
 厚度：约为1.5mm
 线芯：30AWG高纯度无氧铜
 外皮：进口PVC+进口PE
 工作温度：-20℃至+60℃
 长度：0.5、1、2、3、5、8、10、15米
 型号：AMCAT6B0805、AMCAT6B0810
 AMCAT6B0820、AMCAT6B0830
 AMCAT6B0850、AMCAT6B0880
 AMCAT6B1810、AMCAT6B1815
 特点：
 超过TIA/EIA-568-B.2六类线缆性能要求；
 ETL测试符合六类千兆元器件要求；
 支持100Base-T(千兆以太网)、1000Base-T
 (千兆以太网)、622Mb/sATM、令牌环网4/16。

AMPCOM®
工程 家居 网吧布线专家


六类扁平网线图解

每条都有抗拉丝 有效保证线缆
在外力作用下不易变形而影响线缆参数

智利进口8*7总计56条30AWG无氧铜丝 非其他产品
所谓的铜包铜(回收铜)、铜包铝、铜包钢(铁)等材质。

进口PVC：防水、防晒、防冻、防鼠咬

进口环保阻燃PE 每条都可
拉长自身数倍 低端产品是一拉就断的

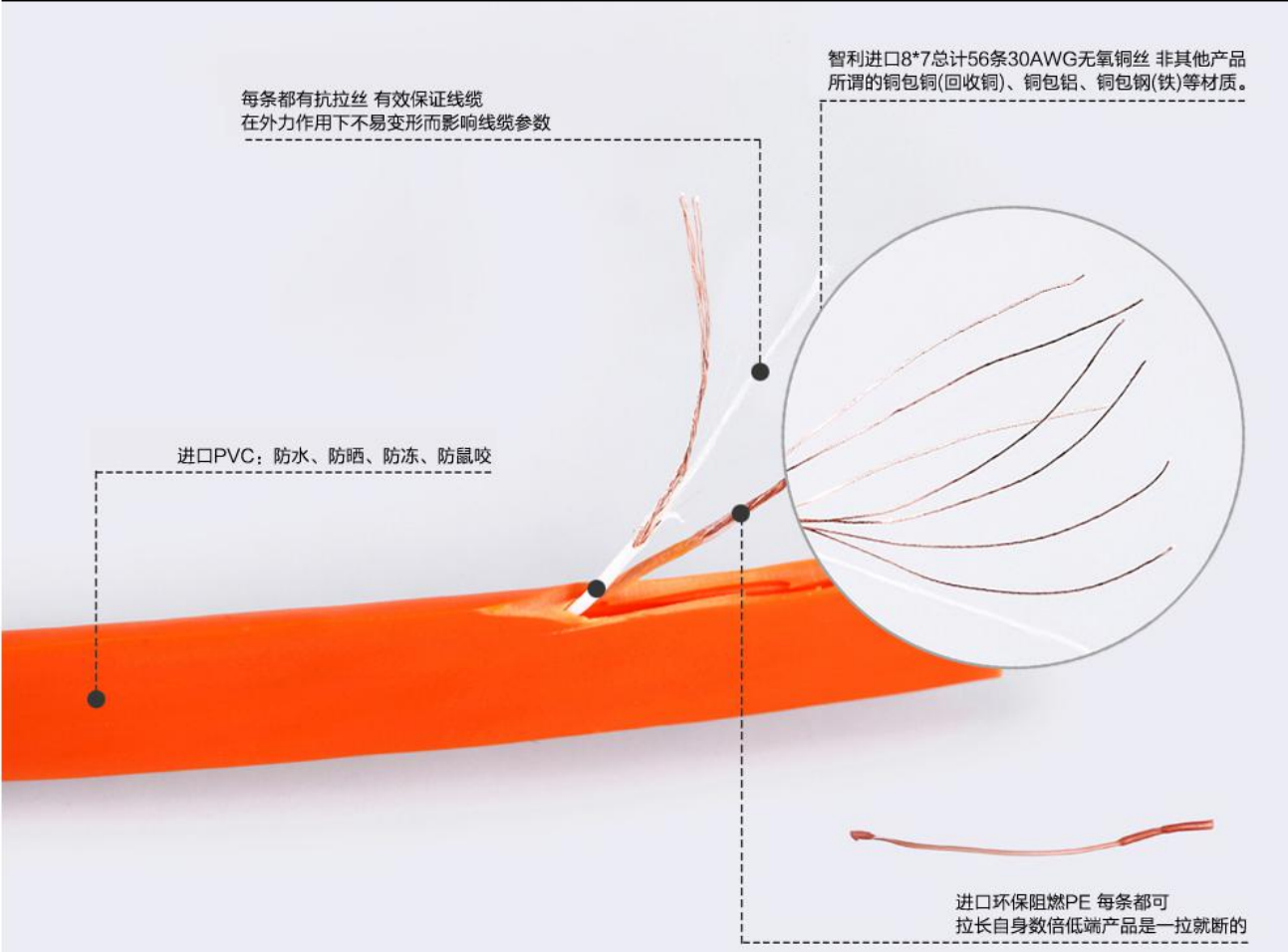

稳定传输 游戏、办公、聊天、视频

1Gbps

CAT6千兆扁平网线

250MHz



纯铜线芯

采用30AWG智利多股无氧铜导体，满足高速数据传输要求。
拒绝所谓的铜包铜(回收铜)、铜包铝、铜包钢(铁)等材质。

纤薄线体

外皮为进口PVC：防水、防晒、防冻、防鼠咬。
仅为一元硬币厚度，便于携带并可隐密于地毯(板)及狭窄空间下布线。

AMPCOM HIGH SPEED CAT.6 UT