



### 千兆线缆参数：

名称：六类非屏蔽线缆(UTP)

品牌：安普康AMPCOM

颜色：橙色

速率：1Gbps

带宽：250MHZ

厚度：约为1.5mm

线芯：30AWG高纯度无氧铜

外皮：进口PVC+进口PE

工作温度：-20℃至+60℃

长度：0.5、1、2、3、5、8、10、15米

型号：AMCAT6B0805、AMCAT6B0810

AMCAT6B0820、AMCAT6B0830

AMCAT6B0850、AMCAT6B0880

AMCAT6B1810、AMCAT6B1815

特点：

超过TIA/EIA-568-B.2六类线缆性能要求；

ETL测试符合六类千兆元器件要求；

支持100Base-T(百兆以太网)、1000Base-T

(千兆以太网)、622Mb/sATM、令牌环网4/16.

稳定传输 游戏、办公、聊天、视频

1Gbps

CAT6千兆扁平网线


250Mhz



点击图片购买六类扁平网线

## 镀金水晶头

台湾工厂直供高精密度JACK 50U镀金针片，提供稳定的接触及导通性能，经久耐用抗氧化。

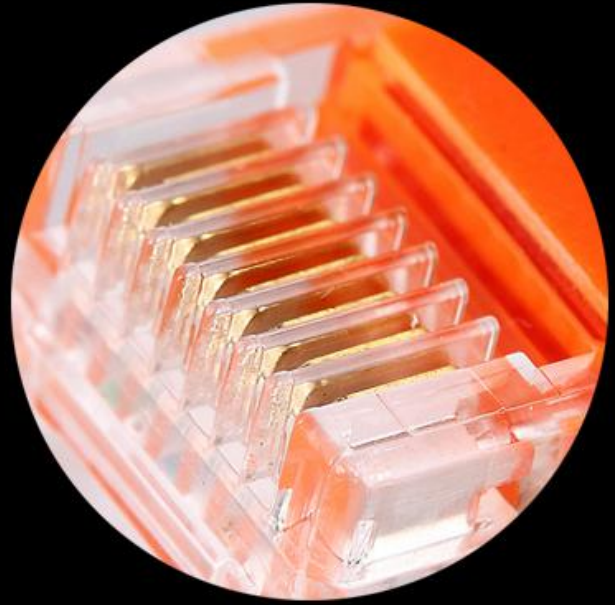

## 纯铜线芯

采用30AWG智利多股无氧铜导体，满足高速数据传输要求。拒绝所谓的铜包铜(回收铜)、铜包铝、铜包钢(铁)等材质。

## 纤薄线体

外皮为进口PVC：防水、防晒、防冻、防鼠咬。  
仅为一元硬币厚度，便于携带并可隐密于地毯(板)及狭窄空间下布线。



**AMPCOM**<sup>®</sup>  
工程 家居 网吧布线专家

每条都有抗拉丝 有效保证线缆  
在外力作用下不易变形而影响线缆参数

智利进口8\*7总计56条30  
所谓的铜包铜(回收铜)、铜

进口PVC: 防水、防晒、防冻、防鼠咬

进口环保阻燃PE 每条都可  
拉长自身数倍低端产品是一拉就断的

