

- 1、高质量工程网线，绝不是普通网线和垃圾网线能比的。
- 2、采用高纯度 0.512mm 无氧铜、自动化串列机、全新 PVC 及 PE 材质外皮加工而成。

一、产品详情

① 只为您用“芯”制造

百兆24AWG标准0.512mm，采用智利高纯度单股4N级别无氧铜导体，真材实料用心制造，满足百兆以太网数据稳定传输要求；



真正4N级别无氧铜导体 符合24AWG=0.512mm(非0.50mm)



2 品质外皮 经久耐用

AMPCOM百兆线缆精选高密度PVC及环保PE包裹线皮及抗拉丝，具有良好的抗拉、抗弯曲、抗压、抗冲击性能；全新PE材料：在外力作用下越拉越长(再生料一拉就断)；




3 串列机生产

全自动化串列机生产，保证线缆在对绞时绞距符合行业标准，得以通过FULKE第三方工程测试及保障数据的正常顺畅传输；




4 真材实料 芯足米标

AMPCOM百兆线缆符合国际标准24AWG、
0.512mm高纯度无氧铜线芯、线缆整体外径为5.3mm;

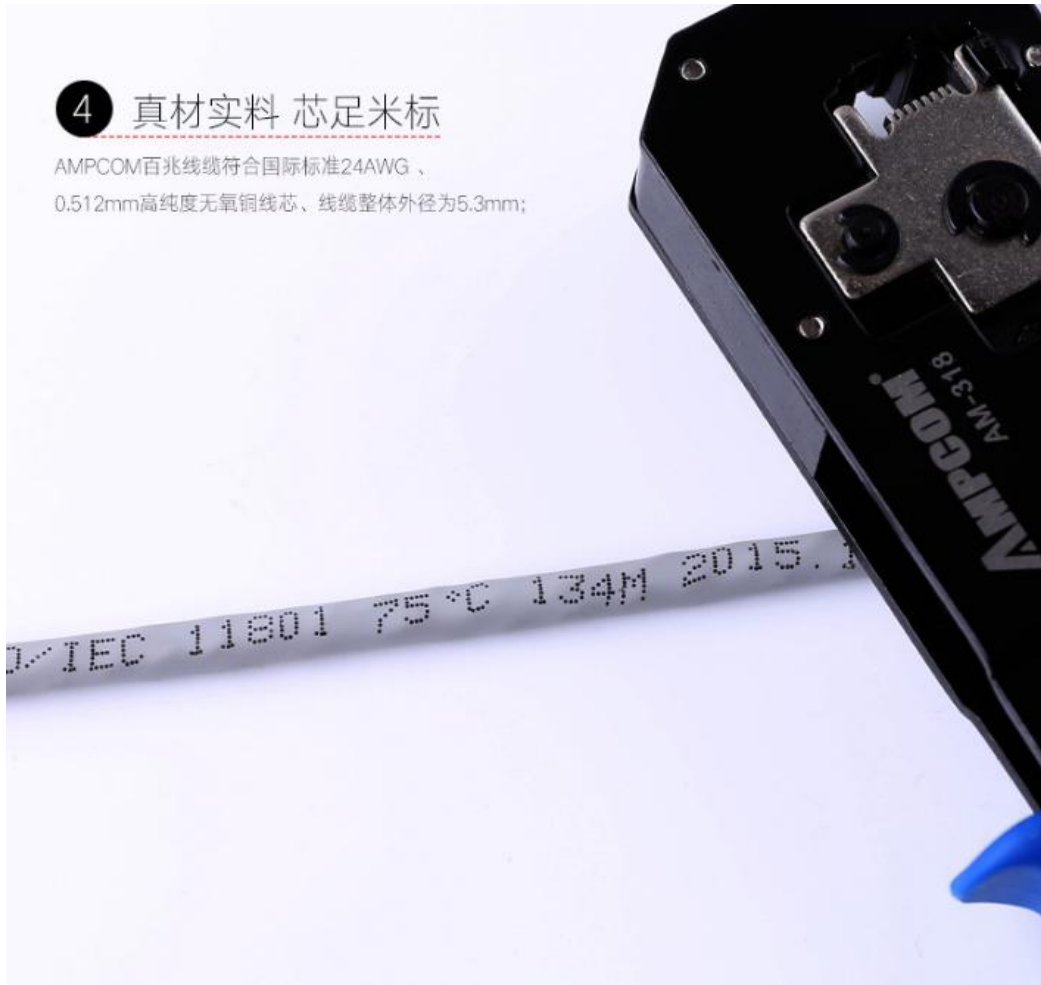


5 满足百兆网络标准

AMPCOM百兆非屏蔽线缆符合TIA/EIA-568A/568B性能要求;
配套超五类水晶头使用, 支持10Base-T、100Base-T(千兆以太网)、
622Mb/s ATM、令牌环网4/16;

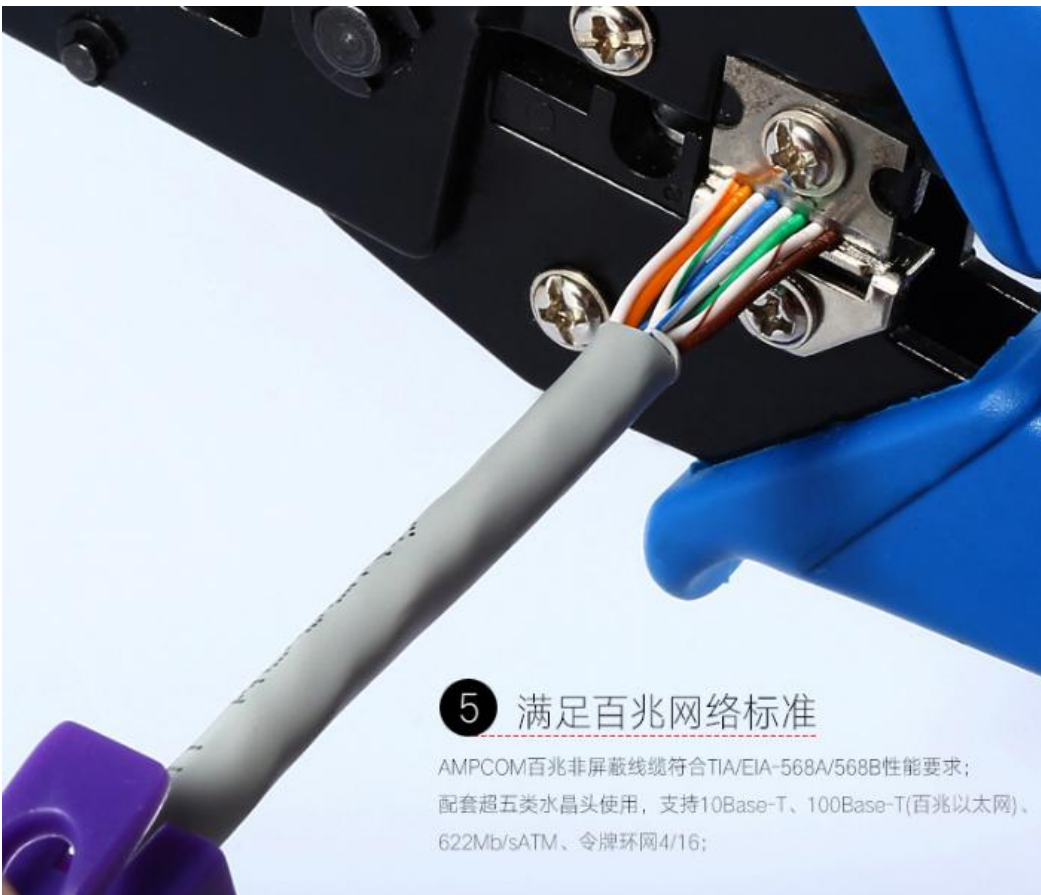

6 通过FULKE工程测试

AMPCOM百兆非屏蔽线缆均严格测试才能上线销售，并通过信息产业数据中心威尔克通信实验室检测，
配套百兆网络模块，保障您的局域网络数据正常发送及接收，尽情享受流畅网络带给您的惊喜。

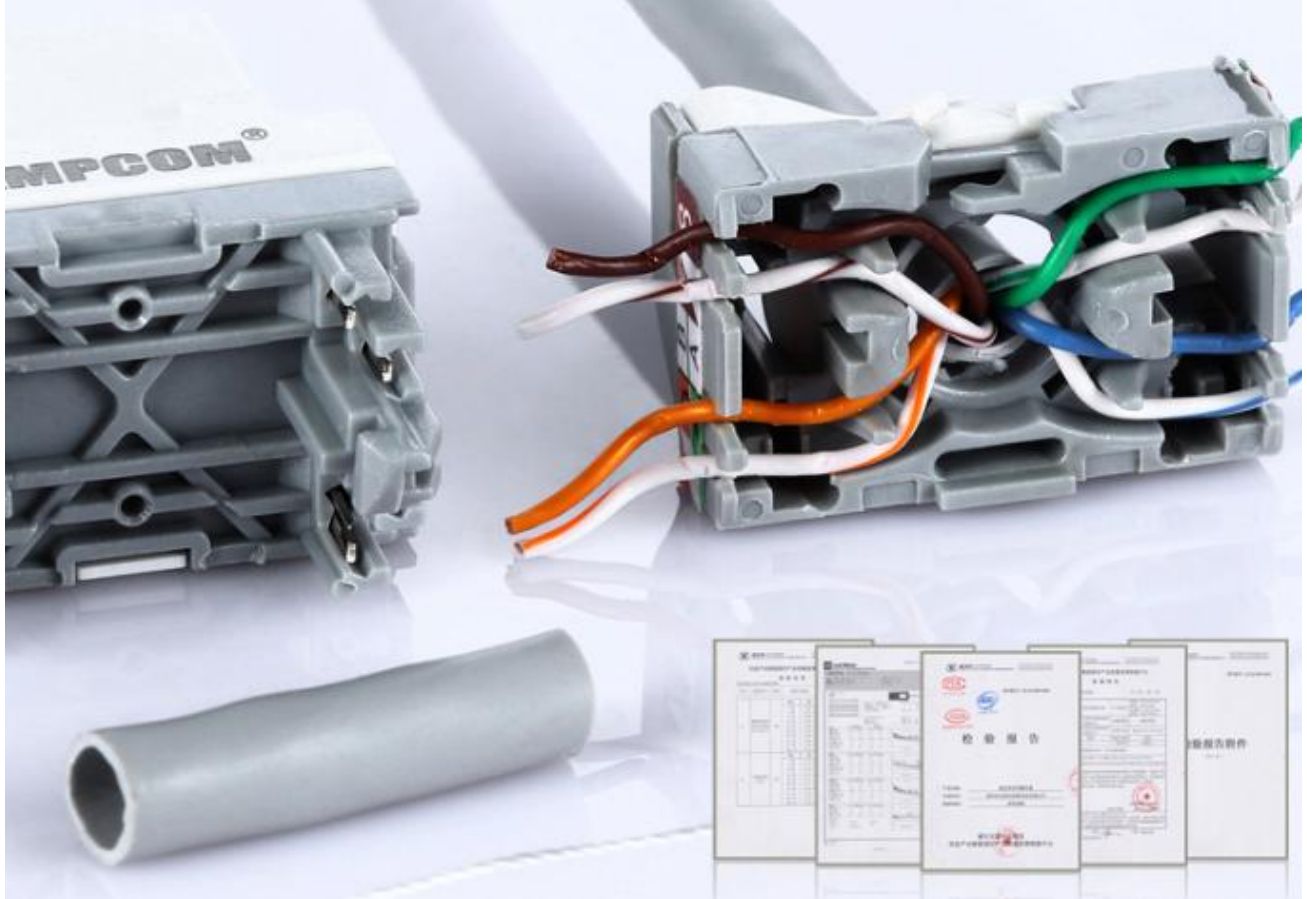

7 品质可靠

无论是家居、网吧还是大型机房数据中心工程布线，AMPCOM百兆线缆均能满足您的施工要求；配套安普康其他布线产品，更能可靠稳定运行；