

CUSTOMER 用户		MODEL NO 型号	GM32
-------------	--	-------------	------

产品外形图



RDER DESIGNATION (订货标记)

GM	32/	2	3	M	C	32
“首瑞” 品牌断 路器	设计序 列号	1: 1P 2: 2P 3: 3P	3: 复式脱 扣器	分断能力 M: 10kA H: 20kA	B: 动作值为 4~6In C: 动作值为 8~12In	额定工 作电 流: 1、2、 3、4、6、 10、16、 20、25、 32、40、 50、63、 80、100

备注: 80、100A 无 3P 产品



北京人民电器厂有限公司

SECURELUCKY
圆在祥。

BEIJING PEOPLE'S ELECTRIC PLANT CO.,LTD.

北京大兴工业开发区金苑路 29 号 TEL: (010) 69298558


FAX: (010) 69242058

2、产品技术参数:


CUSTOMER		MODEL NO 型号	GM32
ELECTRICAL SPECIFICATION 电气参数			
额定电流 Rated currents In A	1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100		
额定工作电压 Rated operating voltage Ue V	DC250V (1P、2P) DC440V (3P)		
额定绝缘耐压 Rated insulation voltage Ui V	1000V		
额定冲击耐受电压 Impulse withstand voltage kV	4		
额定极限短路分断能力 Ultimate short-circuit breaking capacity Icn	M: 10kA H: 20kA		
环境温度 Ambient temperature /°C	- 5~40°C		
运输温度 Temp for storage /°C	-10~+55°C		
温度降容系数 Temperature derating coefficient	Temp	Ie	
	30°C	100%	
	40°C	90%	
		50°C81%	
海拔降容系数 Altitude derated coefficient	Altitude	Ue	Ie
	2000m	1	1
	3000m	0.9	0.96
	4000m	0.8	0.92
	5000m	0.7	0.87
机械寿命 Mechanical life	20000		
电气寿命 Electrical life	4000		

CUSTOMER		MODEL NO 型号	GM32
----------	--	-------------	------


OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS (外型尺寸与安装尺寸)

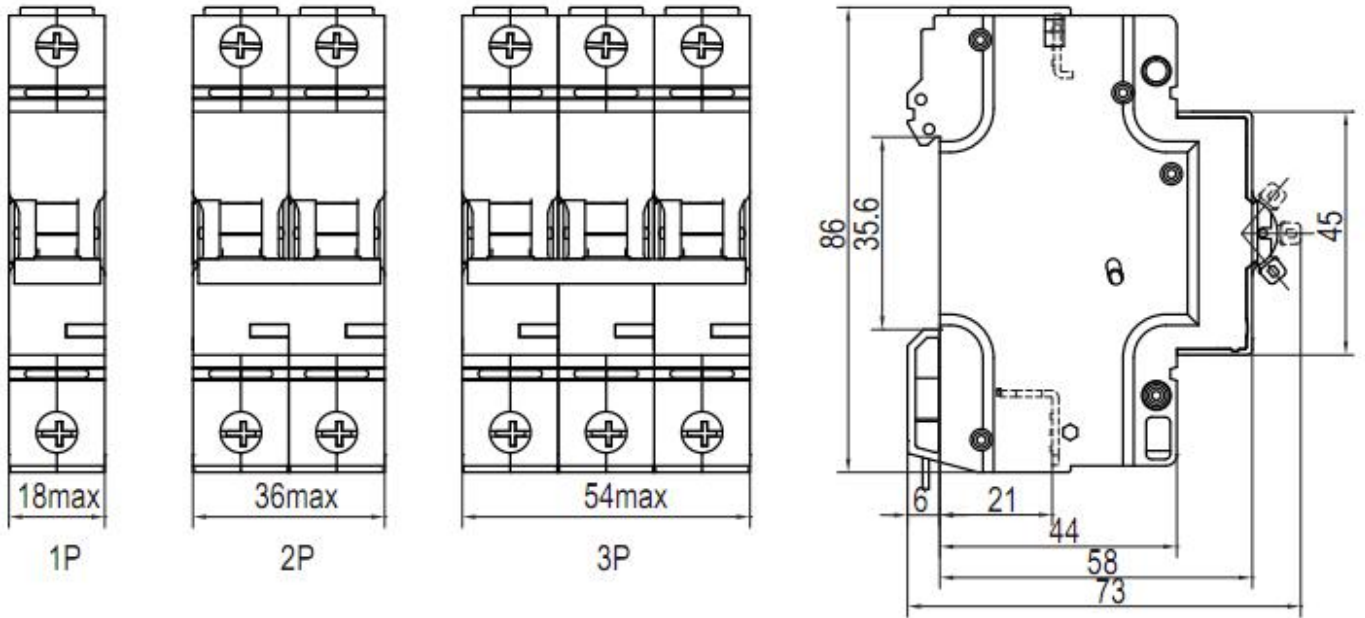

动作特性 Action parameters

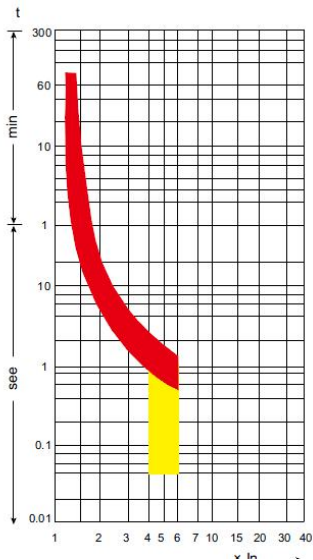

4In~6In
B特性微型断路器适用于短路电流较小的负载，如测量、信号回路等。

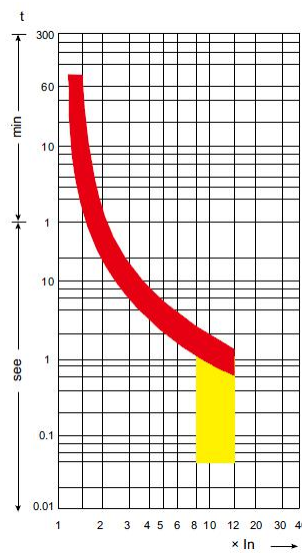

8In~12In
C特性微型断路器适用于大部分的电气回路，它允许负载短时通过较高的短路电流而微型断路器不动作。



北京人民电器厂有限公司

SECURELUCKY
圆在祥。

BEIJING PEOPLE'S ELECTRIC PLANT CO.,LTD.

北京大兴工业开发区金苑路 29 号 TEL: (010) 69298558

FAX: (010) 69242058

承认书

客户名称:

日期

Date: 年 月 日

承认号码

File No.

品名

Description 微型断路器

型号

GM32

Part No.

承办人	主管	审核

北京人民电器厂有限公司

BEIJING PEOPLE'S ELECTRIC PLANT CO., LTD.

地址: 北京大兴工业开发区金苑路 29 号

ADDRESS: JinYuan Road 29, Daxing Industry Development Zone, Beijing 102600, CHINA

TEL: (010) 69298558 FAX: (010) 69242058