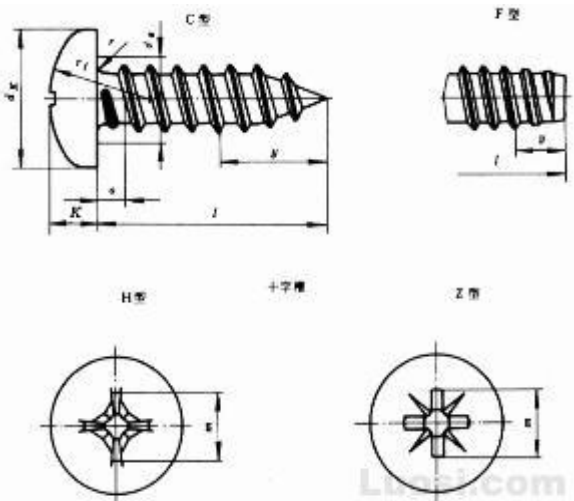


# 深圳市顺天五金制品有限公司

## 产品规格书

客户： 深圳市立创商城				图样:参考样本  		
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司						
规格名称： 螺丝PA2.3X6 mm /PA2.3X(4-12mm 系列)						
客户料号：						
样品数量： 20PCS						
日期： 2019-03-23						
外观 检 验	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准	AC	0	0		
	样板数量： 20	NG	0	1		
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)						
检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果	
直径: B	$\phi$ 2.30MM +0/-0.05	20	/	游标卡尺	2.31/2.30/2.31/2.30/2.31 OK	
长度: A	6.00 MM +/-0.15	20	/	游标卡尺	5.90/5.95/5.98/5.95/5.95 OK	
头直径: C	3.60 MM +/-0.2	20	/	游标卡尺	3.60/3.59/3.60/3.66/3.65 OK	
头厚: D	1.0 MM $\pm$ 0.02	20	/	游标卡尺	1.02/1.02/1.02/1.02/1.03 OK	
材料	材质: 1010A 碳钢 ; 表面处理: 镀镍 , 黑色					
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格				客户 确认	
	<input type="checkbox"/> 不合格					
检验员: 张红		审核: 钟生		批准: 赖生		
日期: 2019-03-23		日期: 2019-03-23		日期: 2019-03-23		