



客户确认	
日期	

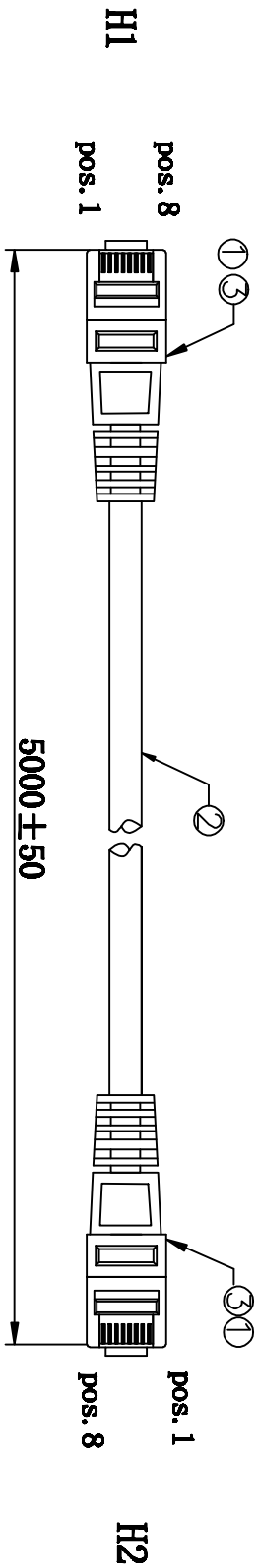

接线表:


颜色	H1	H2	颜色
白/橙	1	1	白/橙
橙	2	2	橙
白/绿	3	3	白/绿
绿	6	6	绿
蓝	4	4	蓝
白/蓝	5	5	白/蓝
棕/白	7	7	棕/白
棕	8	8	棕

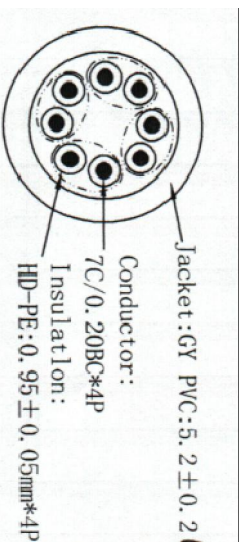

测试条件:

1. OPEN/SHORT/INTERMITTENCE 100% TEST
2. INSULATION RESISTANCE: 300V DC/0.01SEC, 10M Ω MIN
3. CONDUCTIVE RESISTANCE : 5 Ω MAX
4. ROHS COMPLIANT

3	50P PVC GRAY	/	PCS	/
2	CATS UTP 24AWG(7/0.20BC*4HP*0.95)*4P GRAY PVC OD:5.2±0.2MM	5015	mm	/
1	RJ45-8P/8C PLUG , FU方孔	2	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

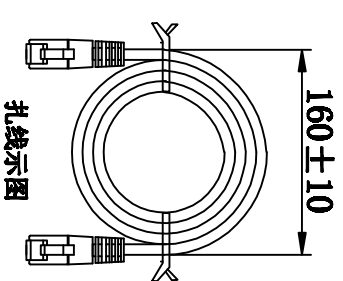

批准: 日期: 业务: 日期: 品名规格: 客户料号: / 28/RJ45-8P/8C*3*2*CAT5 UTP #24(非屏蔽) 1-5000MM 灰色

深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD

制图: loek-Wu 日期: 2018-01-18 单位: mm 比例: / 图纸编号: S087020014 版本: A