


客户确认	
日期	

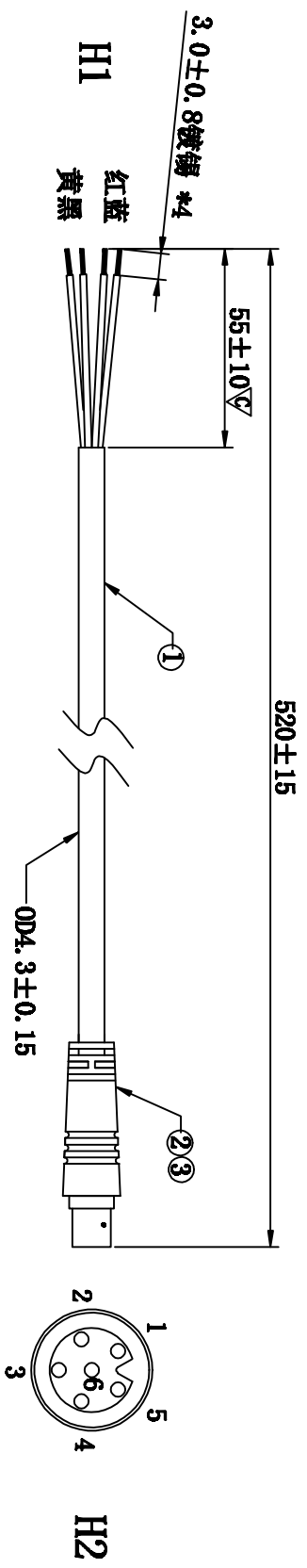

- 注意事项:
1. H1端剥外皮55MM, 芯线剥3.0±0.8MM镀锡。
  2. H2端剥10MM, 芯线剥2MM。
  3. 包装方式: 每50条/扎 400条/PE袋

H1	1	2	4	5
H2	1	2	4	5
颜色	红	黑	蓝	黄

3	PVC 45P 黑色	10	g	
2	宝马特 6Pin 母	1	PCS	
1	线材 (17/0.14裸铜)*3C+AL+(17/0.14裸铜)*1C 黑色PVC OD4.3 -40℃~+80℃	520	mm	
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD
审核:	日期:	
制图: Look-Wu	日期: 2017-12-14	品名规格: IH/宝马特6P母头 L=520MM
客户料号	单位	比例
图纸编号: S100910001	mm	/
		版本 C