
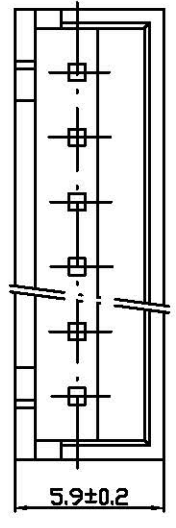
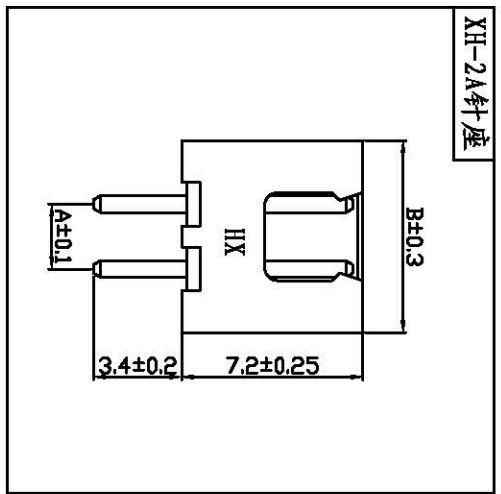
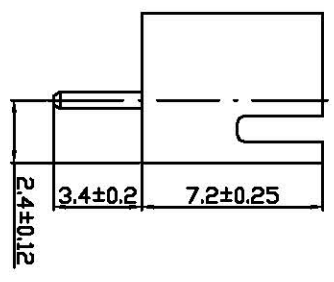


900.995.51XH

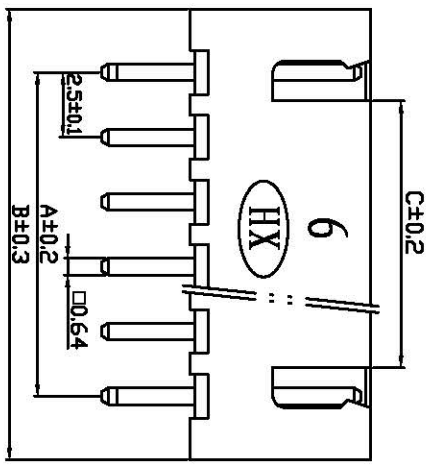

- 技术要求**
1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象；插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
  2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
  3. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

附(随)用件登记  
 插图  
 审核  
 日期  
 底图总号

C	3.2	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7	23.2	25.7	28.2	30.7	33.2	35.7	38.2	40.7	43.2	45.7
B	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50
A	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

标记	处理	更改	文件号	签字	日期
设计	越	面			
审核					
工艺					
日期					2011.8.1

**带针插座**  
 XH-2AN~20AN  
 (HX25003-2AN~20AN)

图样标记 视图 重量 比例  
 共 1 页 第 1 页 5:1

**HXY5.566.006**

材 料 针座: 尼龙UL94V-2(0)  
 插针: 黄铜(□0.64\*1.0)

浙江红星电业有限公司