
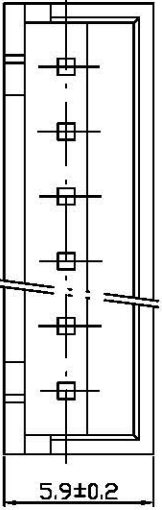


XH-2A针座

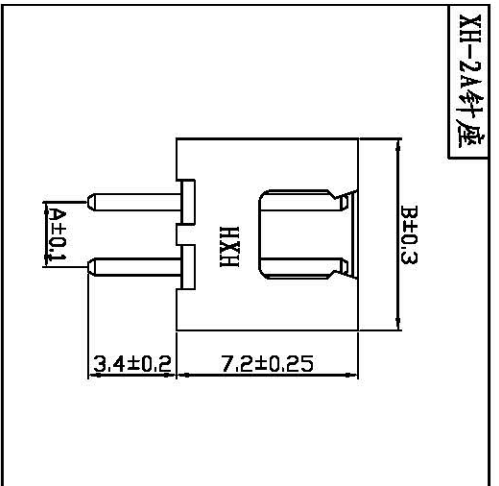

- 技术要求**
1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象；插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
 2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
 3. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

件(通)用件登记
描 图
描 绘
旧底图总号
底图总号
登 字
日 期

C	3.2	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7	23.2	25.7	28.2	30.7	33.2	35.7	38.2	40.7	43.2	45.7	
B	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5
A	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

带 针 插 座 XH-2A~20A (HX25003-2A~20A)	材料	HXYS. 566. 006		
	针座: 尼龙UL94V-2(0)	插针: 黄铜(□0.64*1.0)		
图 样 标 记	图 样 号	图 样 名 称	图 样 重 量	图 样 比 例
				5:1
审 核	审 定	批 准	流 转	日 期
工 艺				2011.8.1
共 1 页 第 1 页				