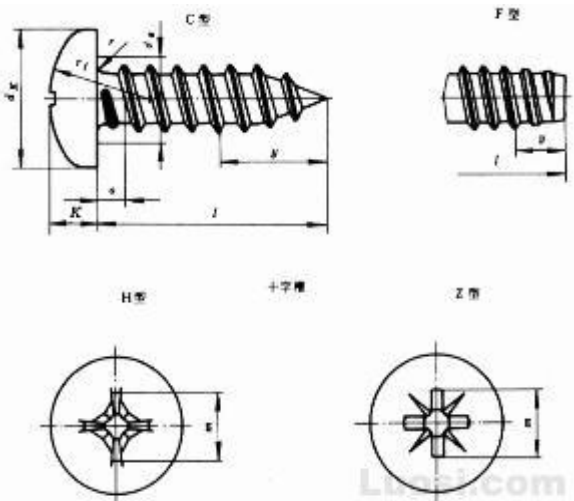


深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户： 深圳市立创商城				图样:参考样本 		
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司						
规格名称： 螺丝PA3X4 mm /PA3X(5-20mm)系列						
客户料号：						
样品数量： 20PCS						
日期： 2019-03-23						
外观 检 验	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准	AC	0	0		
	样板数量： 20	NG	0	1		
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)						
检验项目	检验标准		样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: B	$\phi 3.00\text{MM} +0/-0.05$		20	/	游标卡尺	3.00/3.00/3.01/3.00/3.01 OK
长度: A	$4.00\text{ MM} +/-0.15$		20	/	游标卡尺	3.98/3.96/3.98/3.95/3.98 OK
头直径: C	$5.00\text{ MM} +/-0.2$		20	/	游标卡尺	5.09/5.09/5.08/5.06/5.06 OK
头厚: D	$1.3\text{ MM} \pm 0.02$		20	/	游标卡尺	1.31/1.32/1.32/1.32/1.31 OK
材料	材质: 1010A 碳钢 ; 表面处理: 镀镍 ,					
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格				客户	
	<input type="checkbox"/> 不合格				确认	
检验员: 张红		审核: 钟生		批准: 赖生		
日期: 2019-03-23		日期: 2019-03-23		日期: 2019-03-23		