


深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户： 深圳市立创商城		图样：参考		
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司				
规格名称：螺丝 PWA3X8 X12介子(长6, 8, 10, 12,)系列				
客户料号：				
样品数量： 20 PCS				
日期： 2019-03-25				
外观 检 验	<input checked="" type="checkbox"/> 客户标准	AC	0	0
	样板数量： 20	NG	0	1

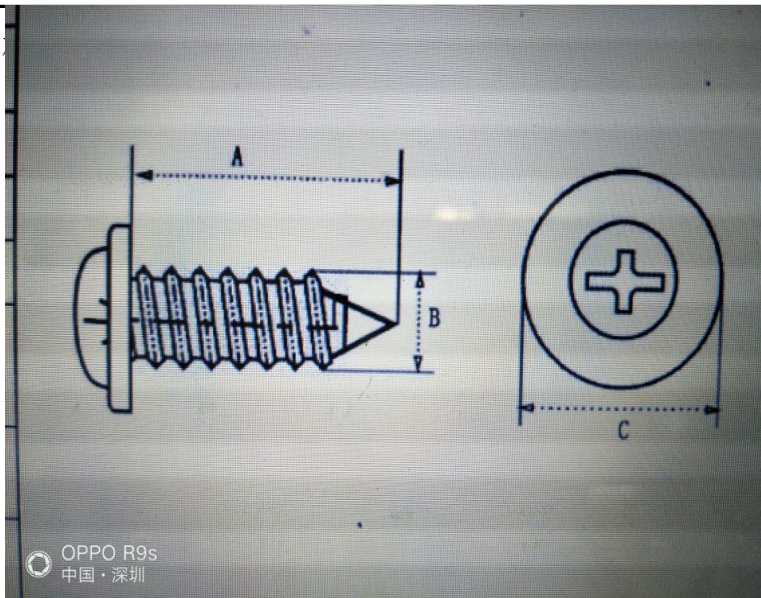

尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
直径: B	$\phi 3.0\text{MM} +0/-0.1$	20	/	游标卡尺	3.01/3.02/3.10/3.10/3.00 OK
长度: A	8.00 MM +/-0.2	20	/	游标卡尺	7.93/7.95/7.98/7.96/7.96 OK
介子直径: C	12.00 MM +/-0.2	20	/	游标卡尺	11.85/11.92/11.95/11.95/11.90 OK
材料	材质: 1010A 碳钢 ; 表面处理: 镀镍, 黑色				
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格				客户 确认
	<input type="checkbox"/> 不合格				
检验员: 张红	审核: 钟生	批准: 赖生			
日期: 2019-03-25	日期: 2019-03-25	日期: 2019-03-25			

附图