


编号	修改原因	制图	审核	核准

•材质&电镀
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0
•电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/1min
•机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

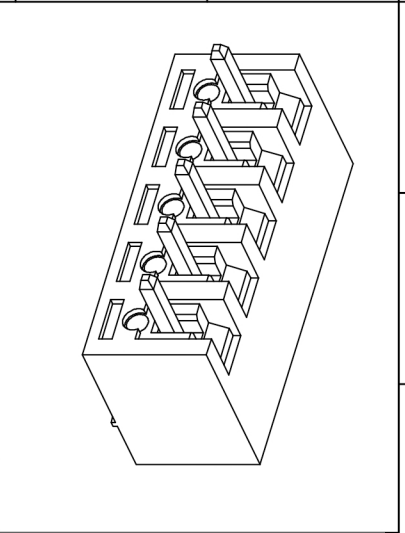

编码原则:

WJ15EDGVC-3.81 — P — —

X	X	X
Customer Request		
客户需求		

1	Single pitch	Color 颜色	1	Grey 灰色
	Double pitch		2	Blue 蓝色
2	Double pitch	3	Black 黑色	
	Double pitch	4	Green 绿色	
		5	Orange 橙色	
		6	Red 红色	
		7	Trans-parent 透明	
		8	Yellow 黄色	
		9	White 白色	

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子
单位	mm		3.81间距
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGVC 系列

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

