




客服热线

☎ 400-920-9200

受理时间：9:15-17:15(11:30~13:00、本公司休息日除外)

AQG12205 | AQ-G 可控硅输出光电耦合器

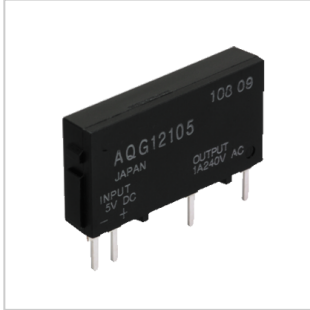

※产品实际尺寸以实物为准。

RoHS指令

无铅

品番	AQG12205
型号	AQG12205
详细	AC output,1A
产品名称	AQ-G 可控硅输出光电耦合器
特长	追求终极成本性能，1A/2A开关的印刷基板用SSD

规格详细

截至2017年08月07日

为了改善本产品，会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。

项目	内容
订货产品号	AQG12205
型号	AQG12205
形状	SIL4-pin
端子形状	PCB, Thru-hole
过零功能	No
类型	AC output
负载电压	75-264V AC
最大允许负载电流	1A
漏电流	1.5mA
浪涌导通电流	8A
额定操作电压	5V DC
输入电阻	0.3kOhm
动作电压	4V
复位电压	1V
动作时间	1ms

复位时间	1/2 cycle of voltage sine wave + 1ms
耐电压	3000V AC
使用环境温度	-30℃~+80℃
内置缓冲电路	Yes

© Panasonic Corporation of China