




编号	修改原因	制图	审核	核准

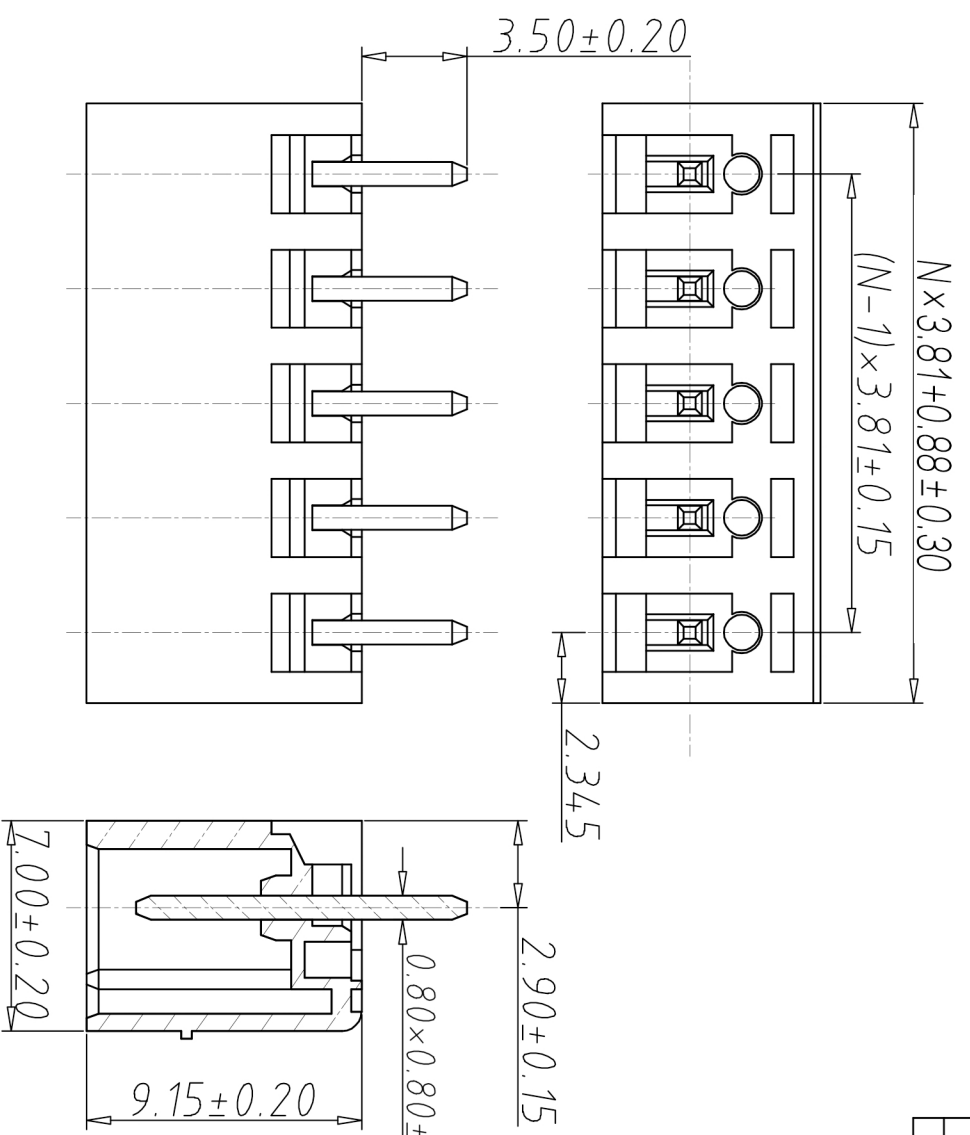


•材料&电镀
 焊针：黄铜，镀锡
 塑件：PA66，UL94V-0
 •电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压：300V 250V
 额定电流：8A 7A
 接触电阻：20MΩ
 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
 耐电压：AC2000V/1min
 •机械性能
 温度范围：-40°C~+105°C
 瞬时温度：+250°C for 5 Sec

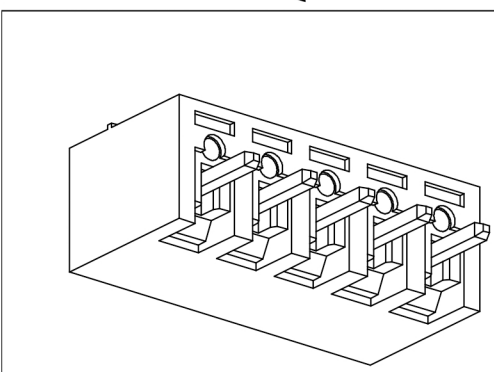

编码原则：
 WJ15EDGVC-3.81—

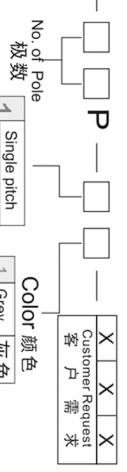

Color 颜色	
1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans-parent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

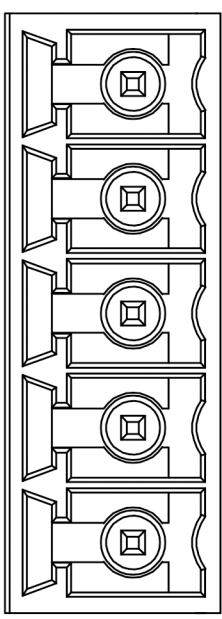

尺寸公差：
 X. ±0.20
 X ±0.15
 .XX ±0.10

角度公差：
 X. ±2°
 X ±1.5°
 .XX ±1'

投影法
 单位 mm
 纸张尺寸 A4

品名 插拔式接线端子
 3.81间距
 产品系列 WJ15EDGVC 系列

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			

宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd