

# 承 认 书

## (SPECIFICATION FOR APPROVAL)

产品类型 (Product Type): 金属插脚(Metal Feet)

产品编码 (Product Number): MFE04325

客户编码 (Customer Number):

### 销售方确认 (Approved)

|                  |  |
|------------------|--|
| 拟制 (Prepared By) |  |
| 审核 (Audit)       |  |
| 批准 (Approval)    |  |

### 使用方确认 (Approved)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 项目审核 (Project Audit)    |  |
| 安规审核 (Safety Audit)     |  |
| 品质批准 (Quality Approval) |  |

地址 (Address): 东莞市塘厦镇沙湖大岭边路 30 号

电话 (Tel): 0769-87869698

传真 (Fax): 0769-87885068

邮箱 (E-mail): tml2010@vip.sina.com

邮编 (Post):

客 户 (Customer) :

客户型号 (Customer Number) :

销售方 (Sales) : 东莞特米勒电子科技有限公司

销售型号 (Sales Number) : MFE04325


金属插脚版本修订页

(Metal feet revised version of page)

| 序号 (No.) | 版本 (Version) | 更改内容 (Changes to the Content) | 更改日期 (Change Date) |
|----------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 1        | A            | 新归档 (New Archive)             | 2012-09-19         |
| 2        |              |                               |                    |
| 3        |              |                               |                    |
| 4        |              |                               |                    |
| 5        |              |                               |                    |
| 6        |              |                               |                    |
| 7        |              |                               |                    |
| 8        |              |                               |                    |
| 9        |              |                               |                    |

一、型号 (Type): MFE04325 (参考图 Reference Picture)

二、图形 (Drawing)

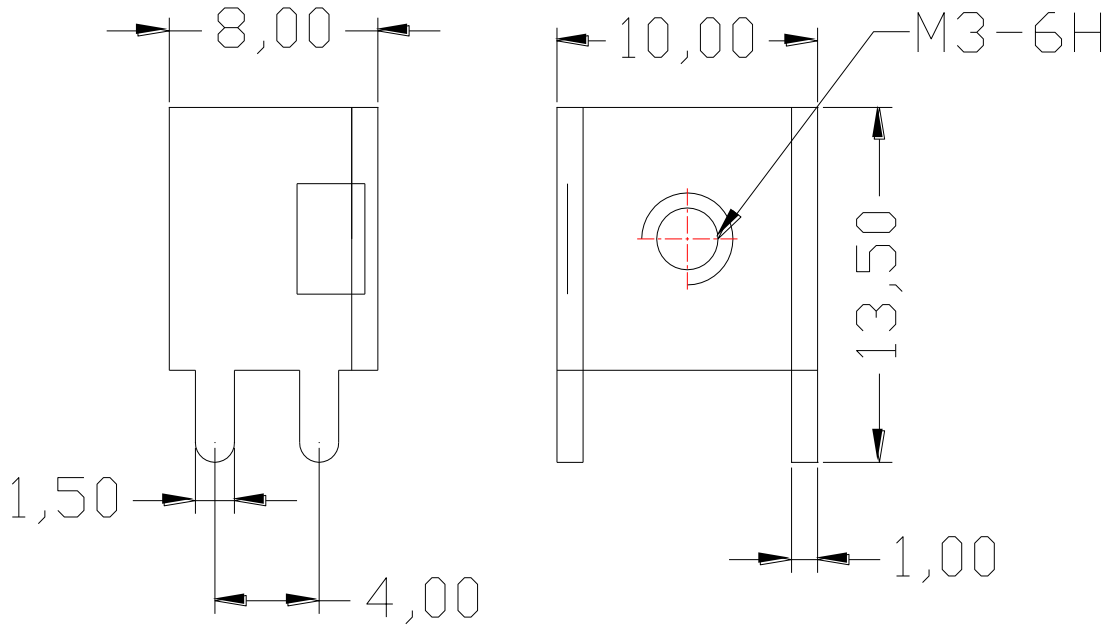

外形尺寸 (Shape Dimension)

公差 (Tolerance)

|         |       |
|---------|-------|
| >200    | ±1.20 |
| >120    | ±1.00 |
| >30~120 | ±0.60 |
| >6~30   | ±0.40 |
| >0~6    | ±0.25 |

三、BOM 表 (BOM Table)

| 序号 (No.) | 名称 (Name) | 材质 (Material) | 表面处理 (Surface Treatment) | 数量 (Amount) |
|----------|-----------|---------------|--------------------------|-------------|
| (1)      | 插脚 (Feet) | 黄铜 (Brass)    | 镀锡 (Tin Plating)         | 1           |

四、技术参数 (Technical Data):

螺钉扭矩 ( Screw Torque ): 10 lbf · in

电气参数 (Range Parameters): 50A

五、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 ( Temperature ): -40°C~+120°C

海拔 ( Altitude ): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 ( Relative Humidity ): 5%~95%

污染等级 (Contamination Class): III

六、适用标准 (Applicable Standards):

IEC 998-2-1 IEC 947-7-1

UL 1059 UL 486E

七、包装方式 (Packaging):

密封包装 (Seal Packaging)