

编号	修改原因	制图	审核	批准

- 材质&电镀  
 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌  
 夹片: 磷青铜, 镀镍  
 方块: 黄铜, 镀镍  
 塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能  
 参考标准: UL IEC  
 额定电压: 300V 450V  
 额定电流: 15A 20A  
 使用线径: 28-14AWG 2.5mm<sup>2</sup>  
 接触电阻: 20MΩ  
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
 耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能  
 温度范围: -40°C~+105°C  
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec  
 扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43Lbin  
 剥线长度: 7-8mm

编码原则:

WJ2EDGKBM-5.08 —   P —


Customer Request 客户需求	
X	X
X	X
X	X

No. of Pole 极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans-parent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

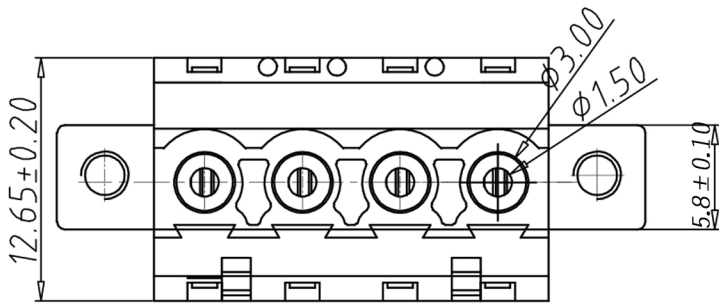

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子 间距5.08MM
单位	mm	产品系列	WJ2EDGKBM 系列
纸张尺寸	A4		

**宁波康奈克斯电气有限公司**  
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd