



### 主要信息

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 产品系列                          | Acti 9                           |
| 产品类型                          | 添加剩余电流装置                         |
| 产品短名                          | Vigi iC65                        |
| 极数                            | 2P                               |
| 额定电流 [In]                     | 40 A                             |
| 剩余电流灵敏度 [IΔn]                 | 100 mA                           |
| 剩余电流动作保护的选择性                  | 瞬动型                              |
| Earth leakage protection type | AC类                              |
| 网络类型                          | AC                               |
| 网络频率                          | 50/60 Hz                         |
| 额定工作电压 [Ue]                   | 230 V AC 50/60 Hz 符合 GB 16917.22 |
| 符合标准                          | GB 16917.22                      |
| 宽度 (9mm的倍数)                   | 4                                |

### 补充信息

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 配电系统位置      | 下游配电出线                            |
| 剩余电流动作技术    | 动作功能与电源电压有关                       |
| 适用范围        | Acti 9 iC60<br>Acti 9 Reflex iC60 |
| 产品适用范围      | 与 1P/2P/3P/4P 梳状母排 兼容             |
| 本地信号指示      | 故障脱扣指示视窗                          |
| 安装类型        | 锁定夹锁紧                             |
| 安装方式        | DIN 导轨安装                          |
| 连接到 mcb 的电路 | 螺丝旋紧                              |
| 高度          | 91 mm                             |
| 宽度          | 72 mm                             |
| 深度          | 73.5 mm                           |

## 环境

|      |             |
|------|-------------|
| 运行温度 | -25...60 °C |
|------|-------------|

## 可持续性

|              |  |
|--------------|--|
| 产品类型         | Green Premium 产品                                       |
| REACH法规      | <a href="#">REACH 声明</a>                               |
| 欧盟ROHS指令     | 符合<br><a href="#">欧盟ROHS声明</a>                         |
| 无汞           | 是  |
| RoHS 豁免信息    | 是  |
| 中国 ROHS 管理办法 | <a href="#">中国 ROHS 声明</a><br>中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告 |
| 流通资料         | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a>                             |


## 合同保修

|     |           |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|

尺寸(mm)


Vigi iC65 40和63A

2P


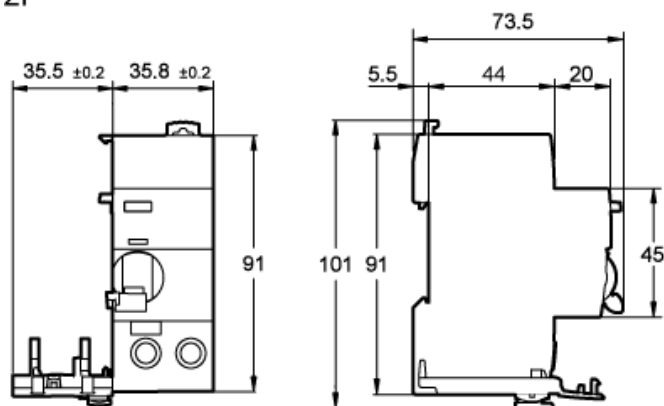




iC65 2P  
 旋转手柄：正面安装

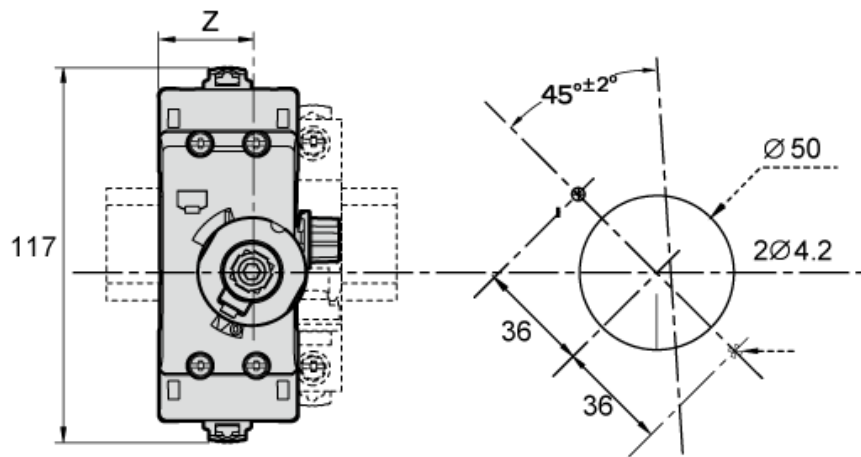


| iC65      | Z (mm) |
|-----------|--------|
| 2P        | 25.3   |
| 2P + Vigi | 25.3   |
| 3P        | 25.3   |
| 3P + Vigi | 43     |
| 4P        | 43     |
| 4P + Vigi | 43     |

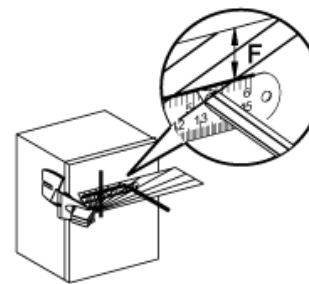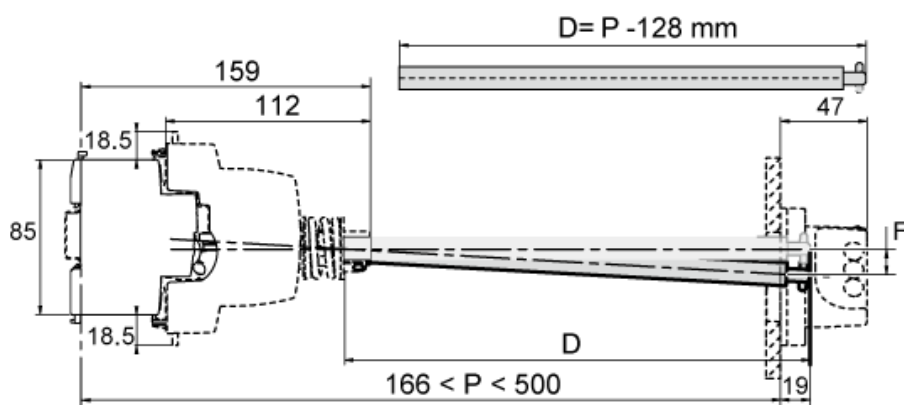

| P (mm) | F (mm) |
|--------|--------|
| 300    | 5      |
| 500    | 11     |

旋转手柄：侧面安装

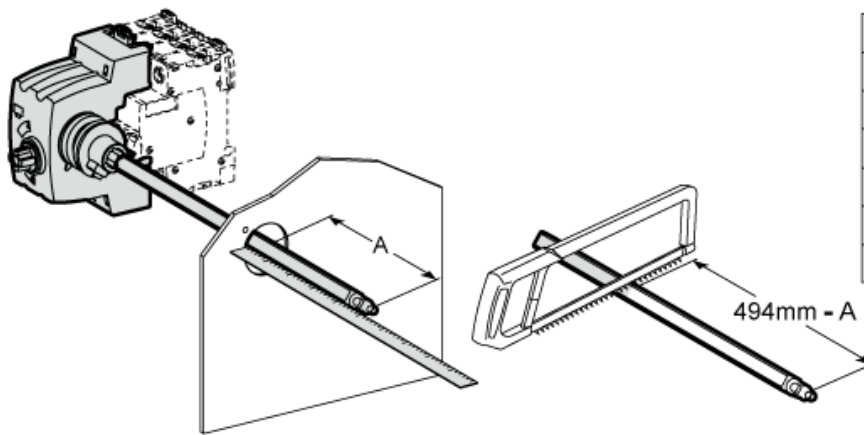

| iC65      | X (mm) | Y (mm) |
|-----------|--------|--------|
| 2P        | 44.5   | 76.8   |
| 2P + Vigi | 44.5   | 76.8   |
| 3P        | 44.5   | 76.8   |
| 3P + Vigi | 62     | 94.5   |
| 4P        | 62     | 94.5   |
| 4P + Vigi | 62     | 94.5   |

