



### 主要信息

产品系列	Multi 9
产品系列	Multi 9
产品名称	C65-DC
产品类型	小型断路器
产品短名	C65H-DC
产品应用	配电保护
极数	2P
保护极数量	2
额定电流 [In]	40 A 在...上 40 °C
网络类型	DC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	10 kA Icu 在...上 250 V DC 符合 IEC 60947-2

### 补充信息

额定工作电压 [Ue]	250 V DC
磁脱扣限制	8.5 x In +/- 20 %
使用分断能力 [Ics]	7.5 kA 75 % 符合 IEC 60947-2 - 250 V DC
限流等级	3 符合 IEC 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uimp]	5 kV 符合 IEC 60947-2
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	84 mm
宽度	36 mm
深度	73.5 mm
产品重量	220 g
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - 1...35 mm <sup>2</sup>

紧固扭矩	3.5 N.m 上接线或下接线 电源回路:
漏电流保护	无漏电保护

## 环境

符合标准	GB 14048.2 IEC 60947-2
产品认证	CCC IEC CB报告
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C


## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 自主符合中国 ROHS ( 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 )
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>


## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------


尺寸 (mm)

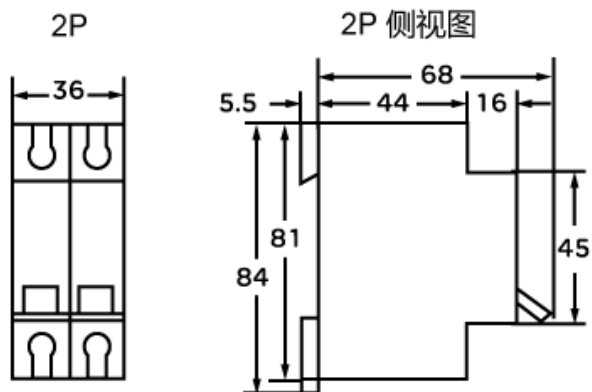

2P

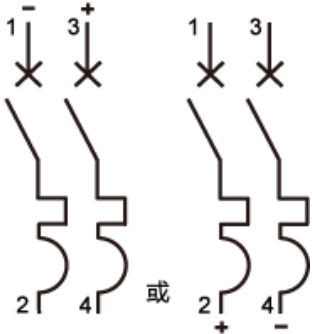

C曲线(C65N-DC/C65H-DC/C65L-DC)

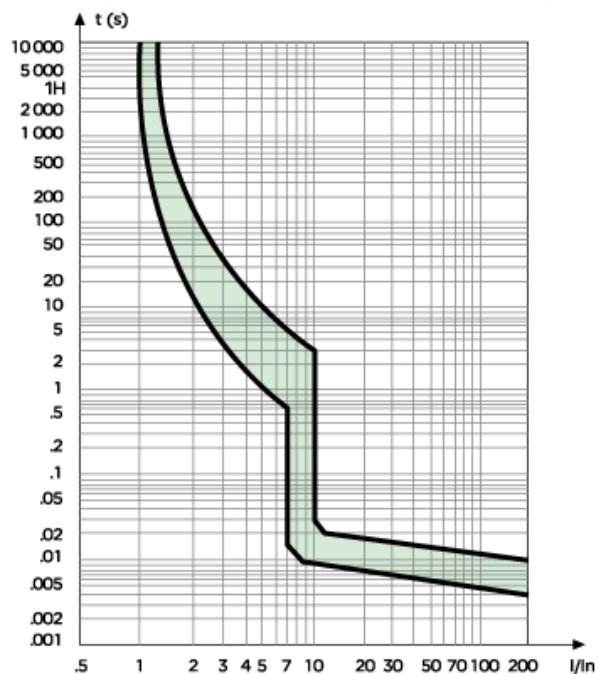

C65N-DC/C65H-DC/C65L-DC

直流小型断路器

C65系列断路器符合IEC/EN 60947-2/GB/T 14048.2标准, 其瞬时磁脱扣动作范围如下:

B型曲线:  $5.5 I_n \pm 20\%$

C型曲线:  $8.5 I_n \pm 20\%$