



主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	添加剩余电流装置
产品短名	Vigi iPN
极数	1P + N
中性线位置	左侧
额定电流 [In]	40 A
剩余电流灵敏度 [IΔn]	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
Earth leakage protection type	AC类
网络类型	AC
网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz 符合 GB 16917.22
符合标准	GB 16917.22
宽度 (9mm的倍数)	2

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压有关
本地信号指示	故障脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
宽度	17.75 mm +/- 0.25 mm

环境

运行温度	-25...60 °C
------	-------------


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

尺寸(mm)

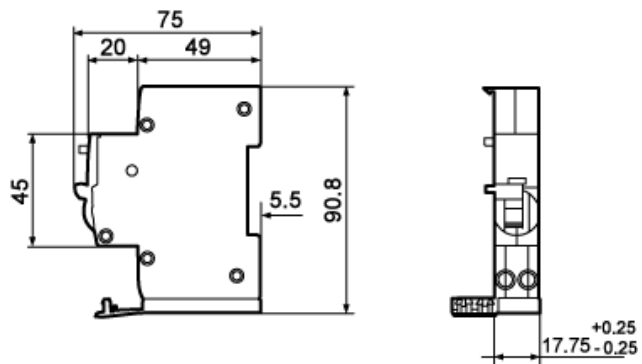

1P+N

