



# JQX-8307FC 型小型大负荷电磁器



### ◆ 产品简介:

该产品是一种小型大功率通用直 流电磁继电器,主要用于汽车起动及 各种用电装置中自动切断电源用。

#### ◆ 环境条件

项 目		参数
温度范围		-40°C ∼ 125°C
相对湿度		40℃时达 98%
振动	非破坏性	17 ~200HZ, 0.35mm 双振幅
冲击	非破坏性	$100 \mathrm{m/s^2}$

## ◆ 技术特性

项 目		参 数	项 目	参数
触点形式		1H	动作时间(ms)	€10
接触甲	<b></b> 直阻(Ω)	<b>≤</b> 0.03	释放时间(ms)	≤10
绝缘电阻	触点间	≥100	接触压降(V)	≤ 0.03
<b></b>	触点线圈间		触点负载 及 寿 命	常温下:1H:70A, 14VDC(阻性) 1×10 <sup>5</sup> 次 125℃下:1H:65A, 14VDC(阻性)
(WI 52 )	其它			
介质耐压	触点间	600		5×10 <sup>4</sup> 次
アル映広 Vr.m.s.	触点线圈间		外形尺寸(mm)	$26 \times 26 \times 25$
(50 Hz)	其它		重 量(g)	≤38
			线圈功耗(W)	1.64

#### ◆ 规 格 表

	线圈电压 额定值	20°C			
规格序号		线圈电阻 ±10%(Ω)	动作电压 最大值(VDC)	释放电压 最小值(VDC)	
012	12	88	8. 4	1. 2	

通讯地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 层 1101、1102、1104 室


生产地址:陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号 邮政编码:721300

电 话: (0917)-6293969-801 (0917)-6293785 传 真: (0917)-6293969-802

# **GD**®


## 陕西众力通用电器股份有限公司

### ◆ 订货示例

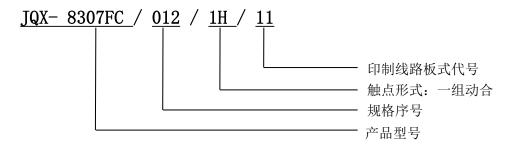

#### ◆ 外形图及底视电路图

单位 mm

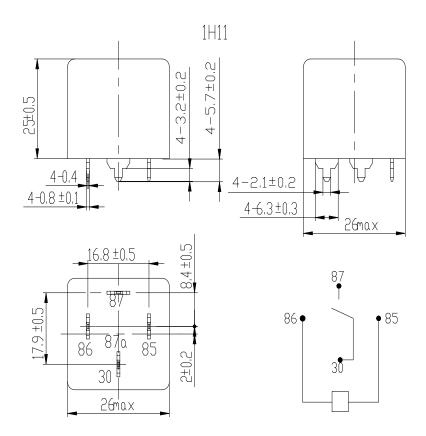

注: 规格可根据用户要求增加; 外形、安装方式根据用户要求设计。

通讯地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 层 1101、1102、1104 室

生产地址:陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号 邮政编码:721300

电 话: (0917)-6293969-801 (0917)-6293785 传 真: (0917)-6293969-802