

6*6防水 贴片

产品规格

工作方式: 瞬时接触
 触点形式: 单刀单掷
 安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 250±50gf
 电气寿命: 100,000次

工作环境

环境温度: -25~+70℃
 环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能






额定电负荷: 50mA @ 12V DC
 耐电压: 250VAC /1分
 接触电阻: 100mΩ Max.
 绝缘电阻: 100MΩ Min.
 行程: 0.30±0.1mm

物料


7. 盖板: GP.PPA 咖啡色
 6. 手柄: GP.PPA 咖啡色
 5. 橡胶垫: 橡胶
 4. 防水膜: PIF薄膜
 3. 簧片: 覆银不锈钢
 2. 底座: GP.PPA 咖啡色
 1. 接线片: H62Y t=0.3镀银

包装

散装: 塑料袋
 内包装: 纸袋
 外包装: 纸箱

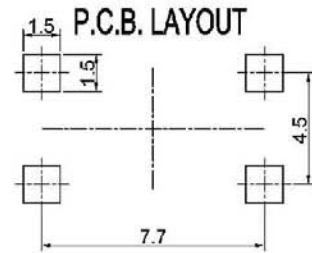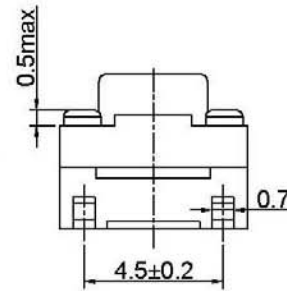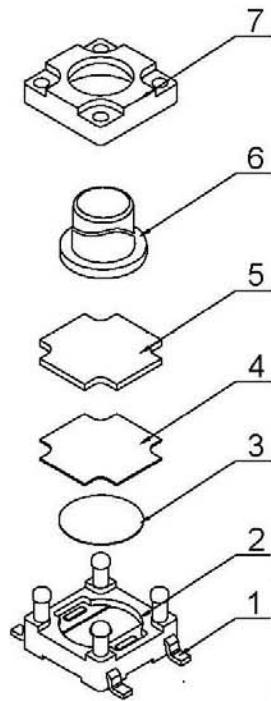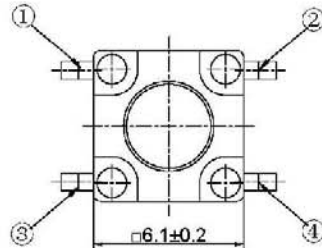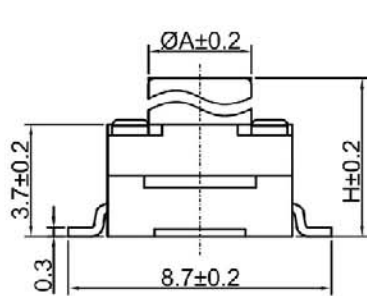

CIRCUIT DIAGRAM

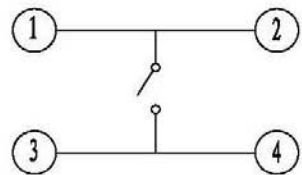

型号说明: TSW063GH-250K

系列名称 — 产品颜色
 规格代号 — 按力代码
 安装型式 — 开关高度

H	4.3	4.5	4.8	5	5.5	6	6.4	6.5	6.6	7	7.3
A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3	3.2	3.1	3.2	3.2
H	7.5	8	8.5	8.8	9	9.5	9.7	9.9	10	10.3	10.5
A	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	敖余达
KH14FE22E				绘制	刘荣胜
比例	大小	Dimensions are shown: mm (inches)		审核	徐君辉
1:1	A4	2014. 02. 20			