




# 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER:			
CUSTOMER P/N:			
Cybermax P/N:	CMLF0504-152KTT		
DRAWN NO. :	CM20122201C194		
DATE:	20.12.22	REVISION NO.	A

Signature:


APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY
 <p>黄 20.12.22 大燕</p>	 <p>谢 20.12.22 焕飞</p>	 <p>申 20.12.22 双凤</p>

**cybermax**  
cybermaxtech.com



CUSTOMER:		PAGE:	1/5
CUSTOMER P/N:		REVISION:	
Cybermax P/N:	CMLF0504-152KTT	DATE:	20.12.22
DRAWN NO.:			

### 一.形状尺寸:

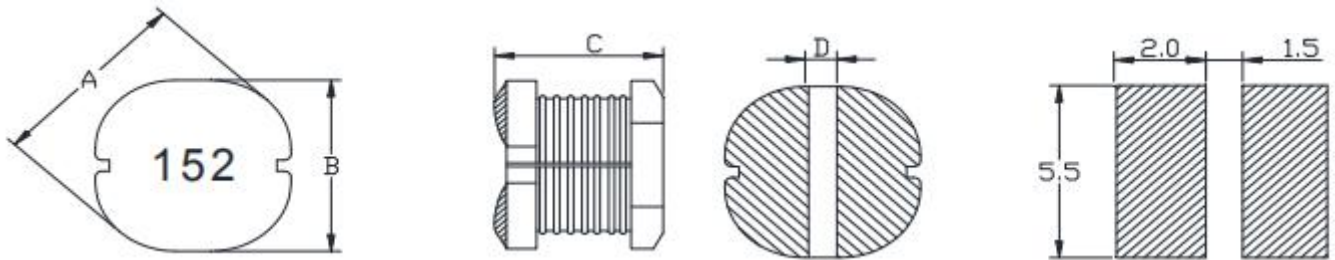

A	B	C	D	单位
5.8±0.3	5.2±0.3	4.5±0.3	1.6 Ref	mm

### 二.电气特性:

项 目	规 格	测试频率	测试仪器	COIL
L0A(mH)	1.5±10%	100KHz/0.25V	LCZ1068/1310BIAS	DR5.8*4.5 B2.5 φ0.09*245Ts (180°C)
IDC(A)	0.22 MAX			
DCR(Ω)	9.0 MAX		502AC	

CUSTOMER:		PAGE:	2/5
CUSTOMER P/N:		REVISION:	
Cybermax P/N:	CMLF0504-152KTT	DATE:	20.12.22
DRAWN NO.:			


### 三、检测记录:

ITEM	A	B	C	D	L0A(mH)	L0.22A (mH)	DCR(Ω)
SPEC	5.8±0.3	5.2±0.3	4.5±0.3	1.6 Ref	1.5±20%	≥L0A*0.9	9.0MAX
1	5.61	5.20	4.59	1.62	1.52	1.49	8.40
2	5.63	5.22	4.57	1.65	1.51	1.48	8.40
3	5.60	5.23	4.56	1.60	1.53	1.50	8.40
4	5.65	5.19	4.60	1.63	1.51	1.48	8.40
5	5.63	5.21	4.55	1.62	1.53	1.50	8.40
6							
7							
8							
9							
10							
X	5.62	5.21	4.57	1.62	1.52	1.49	8.40
R	0.05	0.04	0.05	0.05	0.02	0.02	0.00
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

- 1、FREQUENCY: 100KHz/0.25V
- 2、METER: LCZ1068/1310BIAS 测试仪, 502AC
- 3、TEMP: 25 ± 5°C
- 4、Operating temperature -55°C ~ +125°C.
- 5、All test data is referenced to 25°C ambient.

CUSTOMER:		PAGE:	3/5
CUSTOMER P/N:		REVISION:	
Cybermax P/N:	CMLF0504-152KTT	DATE:	20.12.22
DRAWN NO.:			

### 四、包装说明(PACKAGING INFORMATION).

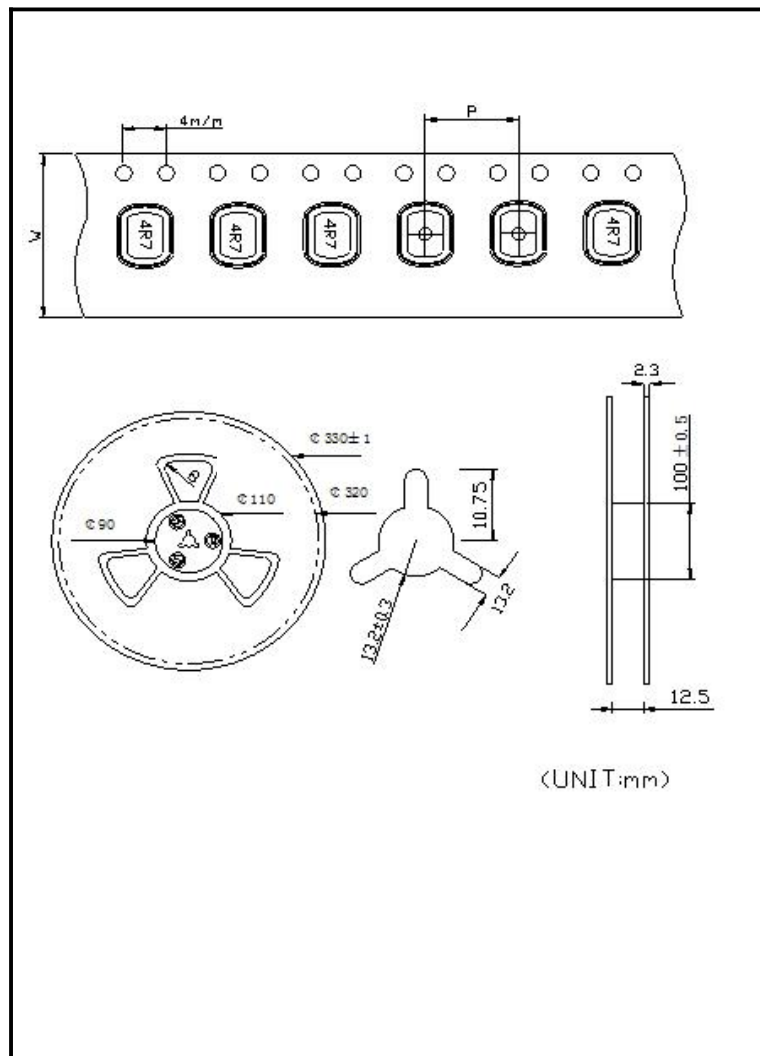

1. 每卷盘装 1500PCS.
2. 每小盒装 4 个卷盘.
3. 每大箱装 2 个小盒.
4. 标签内容:
  - (1). 客户名称.
  - (2). 客户料号.
  - (3). 品名规格.
  - (4). 数量.
  - (5). 日期.
  - (6). QC PASS 章.
5. 如果客户有特殊要求,按客户要求包装:

透明载带自粘包装  
 纸箱尺寸:  
 大外箱: 长 365mm\*宽 365mm\*高 250mm

(卷轮未标注尺寸一般公差为±0.2mm) 内盒: 长 330mm\*宽 330mm\*高 70mm

	载带规格 :(mm)		卷盘包装透明 PE 胶袋尺寸规格: 长 420mm*宽 380mm*厚 0.04mm
	W	12	(如客户有特殊要求, 按客户要求包装) 放一包干燥剂
	P	8	载带的前空长 20CM, 后空长 40CM。

CUSTOMER:		PAGE:	4/5
CUSTOMER P/N:		REVISION:	
Cybermax P/N:	CMLF0504-152KTT	DATE:	20.12.22
DRAWN NO.:			

### 五、材质表(MATERIAL IDENTIFICATION).

NO.	材料名称	材料型号	等级	SGS NO.	供应厂商
1	CORE	DR5.8*4.5 B2.5			TAK/利堡
2	WIRE	φ 0.09*245Ts (180℃)	180℃ (线温)		利群/益利索勒
3	SOLDER	99.3Sn/0.7Cu			千岛
4	INK	环保印油 (黑色)			运和
5	载带	12 宽 透明			兴和顺
6					

### 六、回流焊的温度曲线 Reflow Profile

