

 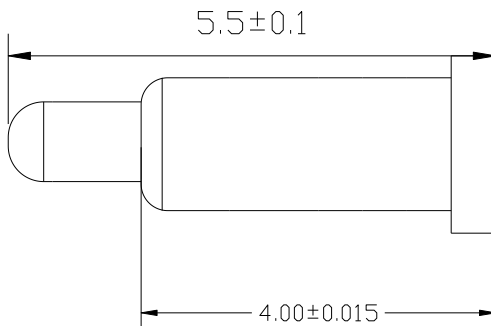


弹簧3.0mm

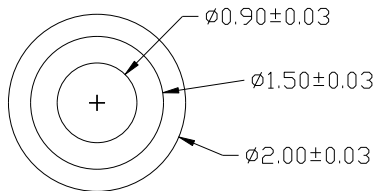

1. 材料 Material:
 Notes: 针管: 黄铜 Contact: Brass
 弹簧: 不锈钢丝 Spring: Stainless steel wire
 针头: 黄铜 plunger: Brass
2. 表面处理 Plating
 针管: 3u"表面镀金 Body: Min 1u" Gold plating over
 针头: 3u"表面镀金 Plunger: Min 1u" Gold plating over
3. 机械性能: Mechanical properties
 工作高度时弹力70g±20g Elastic at working height 100g ± 20g
 回弹寿命: 来回10000次 Durability: 10000 cycle min
4. 电气性能: Electrical performance:
 额定电压: 36V DC Voltage rating: 30v DC MAX
 额定电流: 1.5A Current rating: 1.5A
 阻抗: <math>< 30m\Omega</math> 1.5A Impedance: <math>< 30m\Omega</math> 1.5A
5. 未注明公差为±0.03mm Unspecified tolerance ± 0.03 mm

6. 所有标注"*"的尺寸品质都要检测。 All dimensions marked with "*" are tested.



第三角法		机种	日期	19-3-29	客户	金讯宇	
0~10	±0.10	○ 0.02	品名	5.5单头顶针		绘图	设计审核
10~20	±0.15	◎ 0.03	料号	BWCD-L5.5W2.0H3.0		审核	
20~40	±0.20	⊥ 0.02	材质	铜镀金			
> 40	±0.25	∠ 0.04	针头料号	T0.8*1.2-1.7*0.9		确认	
		∠ 0.02	针管料号	G0.5*2.0-3.5*1.5		单位	mm 比例
请勿实测图纸位置			版本	T:A			

收回:

日期 修改内容 版本 备注

1

2

3

4

5

6

7

8