

RTF50-150 Series

- 效率高达88%
- 最大输出功率150W
- 输出电压精度±1%
- 工作温度: -25~+70°C(军温-40°C~+70°C)
- 存储温度: -40°C~+105°C
- 低辐射干扰 纹波噪声小于1%Vo
- 高隔离耐压1500V交流
- 满足 IEC60950、EN60950、U60950 安规认证标准
- 具有输出短路、过压、过流等保护功能
- 通过CE认证, 环保设计, 符合 RoHS 指令



AC
|
DC

产品列表

产品型号	输入电压 (VAC)	输出电压 (VDC)	输出电流 (A)
RTFS50-5-N	220 (165-265)	5.05	10
RTFS50-12-N		12	4.17
RTFS50-24-N		24	2.08
RTFD50-0505-NI		5.05/5.05	5/5
RTFD50-0512-NI	5.05/12	5/2.08	
RTFS100-5-N	220 (165-265)	5.05	20
RTFS100-12-N		12	8.33
RTFS100-15-N		15	6.67
RTFS100-24-N		24	4.17
RTFS100-48-N	220 (165-265)	48	2.08
RTFD100-0512-NI		5.05/12	6/5.83
RTFD100-0524-NI		5.05/24	4/3.33
RTFD100-1212-NI		12/12	4.17/4.17
RTFT100-0512-NI	220 (165-265)	+5.05/+12/-12	+4/+3/-3
RTFT100-2405-NI		+24/+5.05/-5.05	+3.92/+3/-3
RTFS120-12-N		12	10
RTFS120-15-N		15	8
RTFS120-24-N	220 (165-265)	24	5
RTFS120-48-N		48	2.5
RTFS150-12-N		12	12.5
RTFS150-24-N		24	6.25
RTFS150-48-N	220 (165-265)	48	3.13
RTFD150-0524-NI		5.05/24	6/5
RTFD150-1212-NI		12/12	6.25/6.25
RTFD150-2424-NI		24/24	3.13/3.13
RTFT150-0512-NI	220 (165-265)	+5.05/+12/-12	+6/+5/-5


备注: 输入/输出电压/输出电流值可根据客户的特殊要求定制。
双路输出的产品两路输出电流可以不同。

管脚定义

定义	1	2	3	4	5	6	7	8	
单路 含义	FG 接地针	L 火线	N 零线	TRIM 输出调节	+V0 输出正	+V0 输出正	-V0 输出负	-V0 输出负	
双路隔离 含义	FG 接地针	L 火线	N 零线	+V01 输出正	-V01 输出负	NC 空脚	+V02 输出正	-V02 输出负	
三路 含义	FG 接地针	L 火线	N 零线	+V01 输出正	-V01 输出负	-V03 输出负	COM 公共地	+V02 输出正	

产品外形尺寸图

139mm × 88mm × 27mm (不含安装板)
139mm × 108mm × 28.6mm (含安装板)

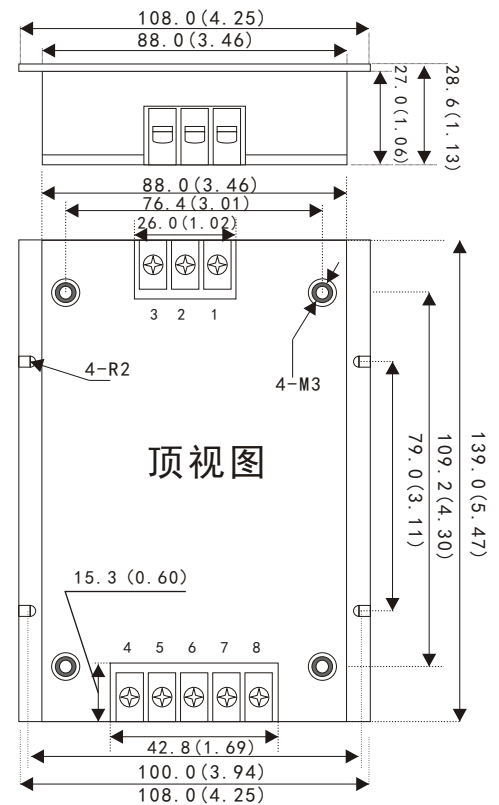

注: 单位:mm (inch)

未注公差: X.X ± 0.5mm (X.XX ± 0.02inch)

X.XX ± 0.25mm (X.XXX ± 0.010inch)