


- 技术参数:**
1. 做用温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC100V;
 6. 动 作 力: $180\pm 30\text{gf}$;
 7. 行 程: $0.2\pm 0.1\text{mm}$
 8. 使用寿命: 10万次;
 9. 未注尺寸公差参照左下角表格。

发放部门	
行政部门	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

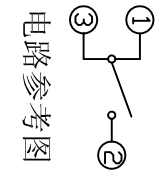

设计	李攀进	日期	15.06.30	更改文件号		签字		日期		图样标记		重量比例	
校对		日期		标准化				日期					
审核	王晓峰	日期	15.06.30	审定				日期					



轻触开关

序号	名称	数量	材 料	附 注
5	嵌件	3	H62铜	
4	底座	1	LCP黑色	
3	簧片	1	进口复钎不锈钢带	
2	盖板	1	H62铜	T=0.2
1	帽头	1	LCP白色	

未注公差 (±)			
等 级	A 级	B 级	C 级
0~4	0.05	0.10	0.20
4~16	0.08	0.15	0.30
16~64	0.12	0.25	0.50
64~250	0.25	0.40	0.80