


点阵模块

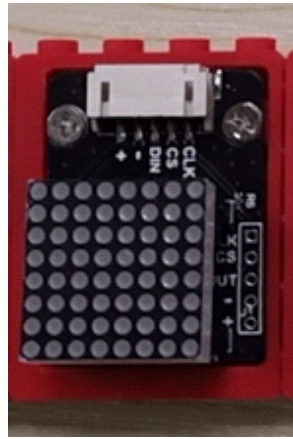

产品详情及参数：MAX7219是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器，它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示，也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。

输入类型：数字输入
接口模式：pH2. 0-5P
尺寸：35*26.3mm

引脚定义：

CLK	时钟序列输入
CS	载入数据
DIN	串行数据输入
-	GND
+	VCC
DOUT	串行数据输出

Arduino 例子一 接线图

