
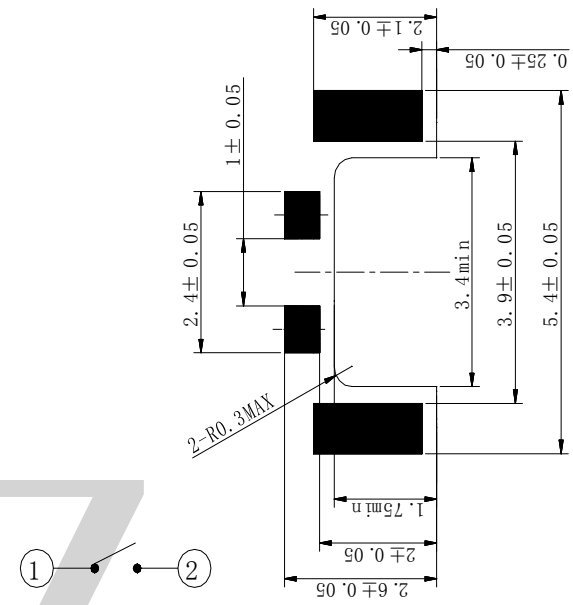


YTS-A034

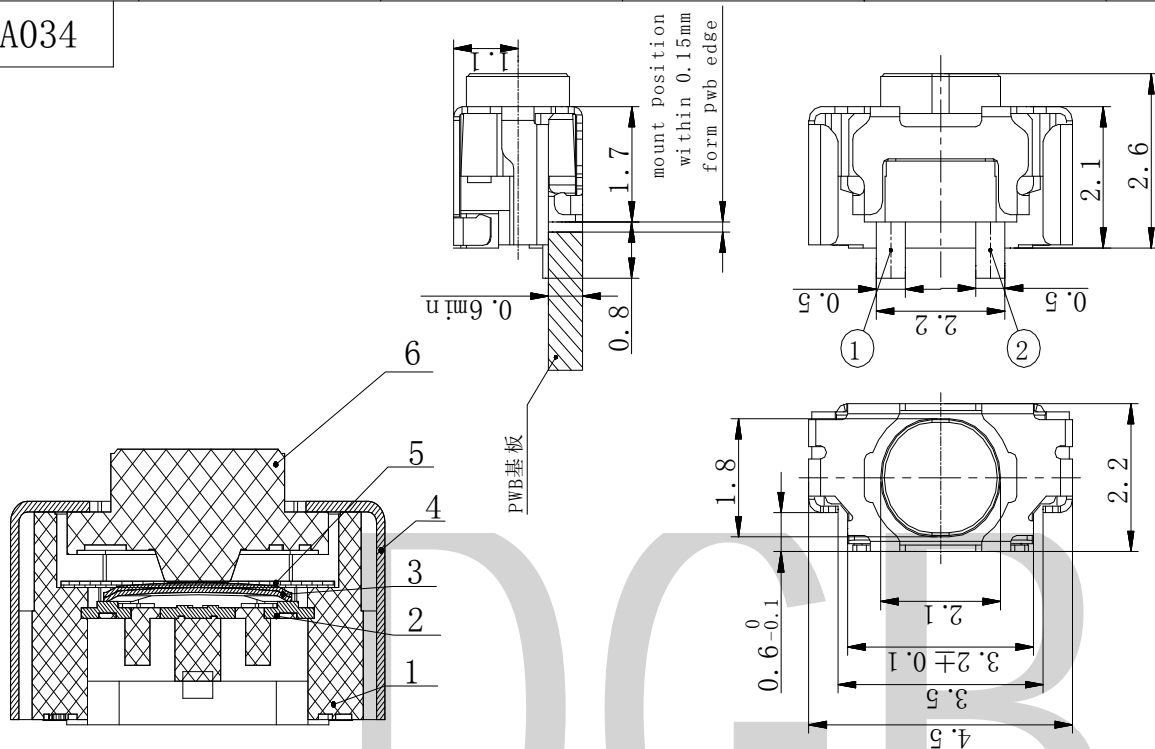

CIRCUIT DIAGRAM

P.C.B. LAND DIMENSION


主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤500mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.15±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥100VAC/1min
寿命 Endurance	≥200000次

编码表

开关	型号	力度		
YTS	A034	16 (160gf)		
		26 (260gf)		
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE
设计 DESIGN		赵晓峰		2017.05.17
审核 CHECKED		陈乐峰		2017.05.17
批准 APPROVED		朱旭静		2017.05.17

 第一视角
FIRST VIEW



6	STPM	PA6T	1	BLACK
5	TAPE	GATHERS THE IMIDE	1	YELLOW
4	COVER	SUS	1	
3	CONTACT	SUS	1	
2	TERMINAL	PHOSPHOR BRONZE	1	Ag Plating
1	CASE	LCP	1	BLACK
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

名称/NAME:
轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:
YTS-A034

东莞市博众电气有限公司