

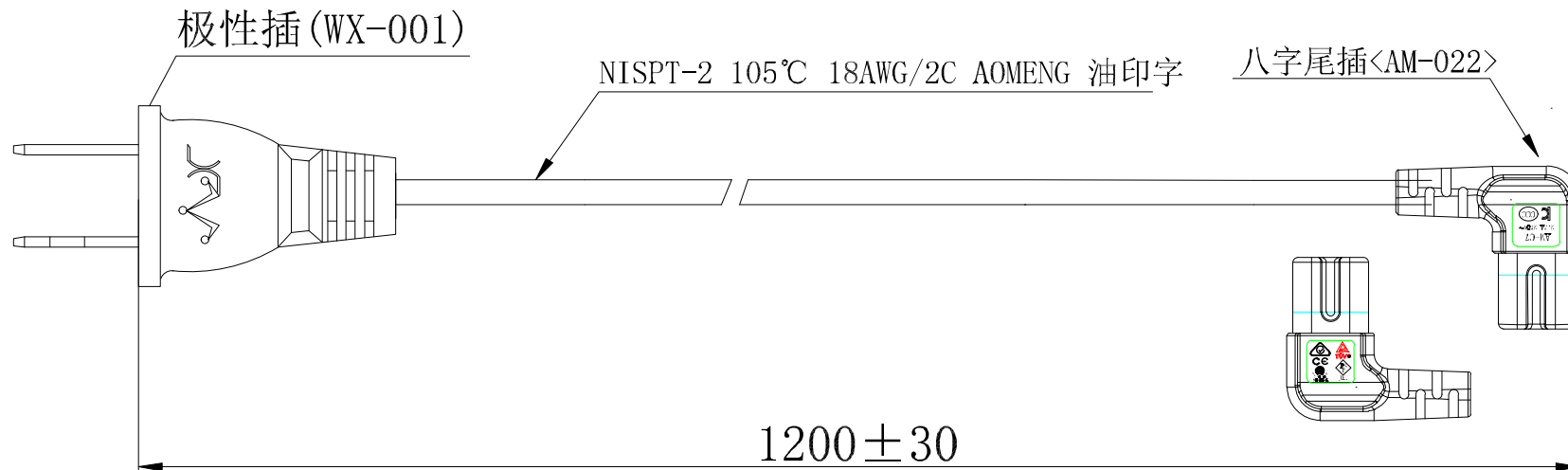


图号:

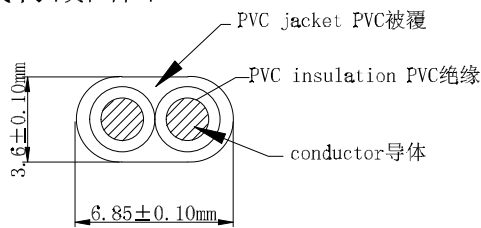


线材印字内容 (MU1006): AOMENG (UL) E202351 NISPT-2 105°C 300V 2×0.824mm²(18AWG) VW-1 C(UL) NISPT-2 105°C 300V 2×0.824mm²(18AWG) FT2

线材截面图:

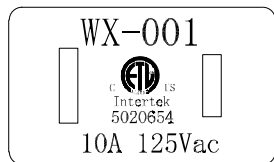

0.160×41支 OD:3.6×6.85±0.15MM

扎线示意图:

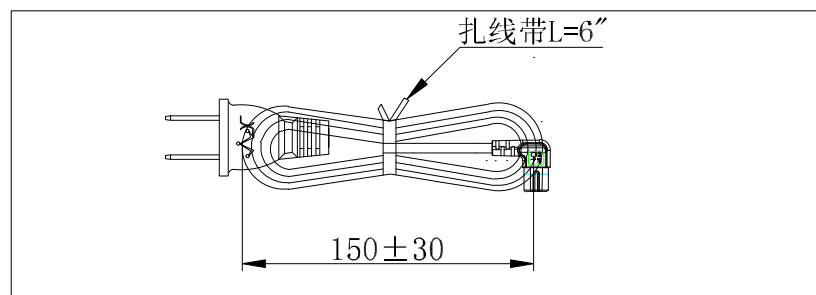

材料明细表:

8			
7	胶料	70度38P PVC胶料	15G
6	扎带	6" 单边扎带	1PCS
5	外壳	八字尾插外壳	1PCS
4	尾端子	2.35花瓶端子	2PCS
3	线材	NISPT-2 18/2C 105°C	1200MM
2	胶料	70度38P PVC胶料	18G
1	插头	极性插一体式端子	1PCS
ITEM	NAME 名称	SPECIFICATTON 型号/规格	用量

深圳市华灿天禄电子有限公司

产品型号:极性插+八字尾插	HC-CE1.2MM-W-K	Paeg: 第二页	版次: A
客户名称: 绿网电子		核准:	
颜色: 黑色		审核:	
客户料号:	单位: m/m	比例:	制图: 陈怡浅2019-03-11