
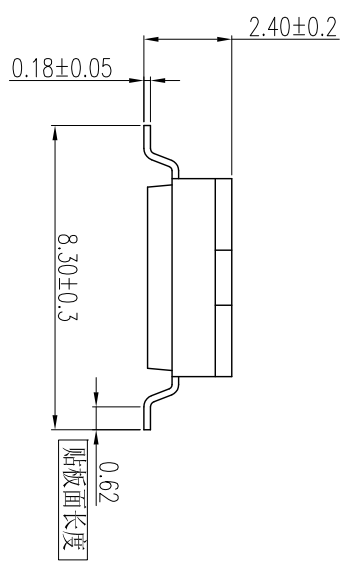
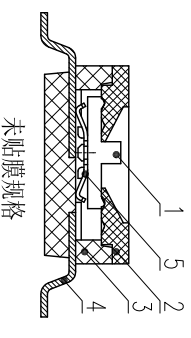
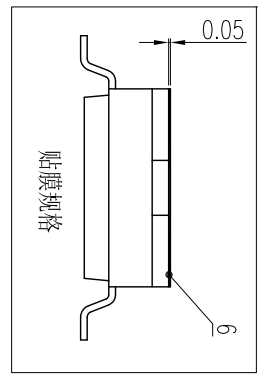
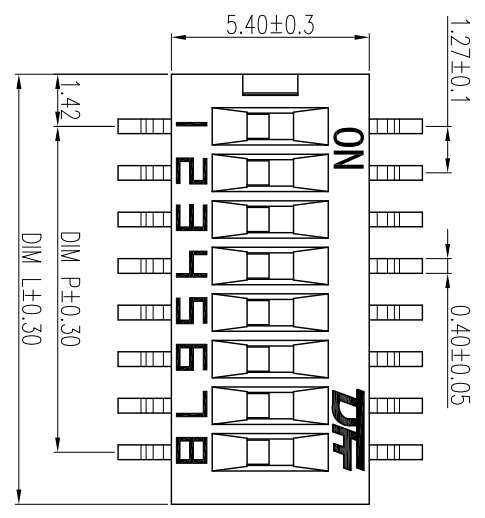


REV	ECN	CONTENT	CHECK	DATE
V0.0		初版发行	LJ	2018.08.27

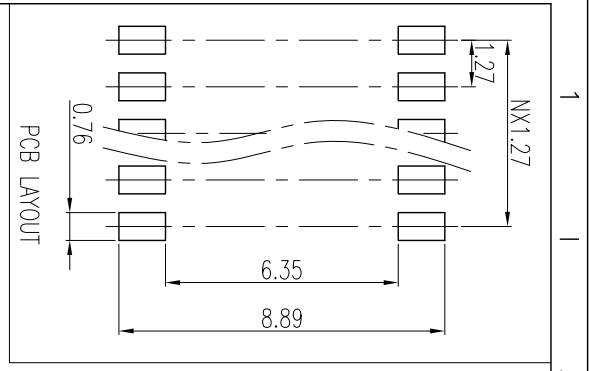


订购方式
KF1028 - XXP - XX - XXX-XXX

产品型号

P数

客户要求

00: 无需贴膜, 管装
TR: 贴膜, 载带包装

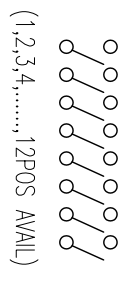

General tolerance in mm			radii and chamfers			shorter angle side		
over 0	to 3	±0.15	over 0.5	to 3	±0.2	over 10	to 50	±30°
over 3	to 6	±0.2	over 3	to 6	±0.5	over 10	to 50	±20°
over 6	to 30	±0.25	over 6	to 30	±0.5	over 50	to 100	0.5
over 30	to 120	±0.3	over 30	to 120	±0.5	over 100	to 150	0.2
over 120	to 400	±0.5	over 400	to 1000	±0.8	over 150	to 500	0.3
over 400	to 1000	±0.8	over 1000	to 10000	±1.0	over 500	to 1000	0.5

POLE	Dim P	Dim L
2P	1.27	4.11
3P	2.54	5.38
4P	3.81	6.65
5P	5.08	7.92
6P	6.35	9.19
7P	7.62	10.46
8P	8.89	11.73
9P	10.16	13.00
10P	11.43	14.27
11P	12.70	15.54
12P	13.97	16.81

序号	零件名称	零件编码	数量	材质	备注
1	拨柄	\	P	工程塑料	UL94V-0
2	盖板	\	1	工程塑料	UL94V-0
3	底座	\	1	工程塑料	UL94V-0
4	PIN针	\	2P	铜合金	镀金
5	弹片	\	P	铜合金	触点镀金
6	高温薄膜	\	1	POLYIMIDE	黄色, 选配

- 技术要求:
- 额定电流: 25mA, 24VDC (开与关切换时) 100mA, 50VDC (开与关不切换时)
 - 接触阻抗: ≤50mΩ (初始), ≤100mΩ (寿命测试后)
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ / 500 VDC
 - 耐电压: 300VAC/1minute
 - 拨动力: 500g max
 - 拨动行程: 0.6mm
 - 机械寿命: ≥2000 cycles
 - 电气寿命: ≥1000 cycles/25mA, 24VDC
 - 使用温度: -40°C ~ +85°C
 - 存储温度: -40°C ~ +85°C
 - 符合RoHS要求

焊接说明:

回流焊接: 240°C (20S max), 峰值温度260°C, 手工焊接: 30W电烙铁, 320±5°C, 3S max

焊接前保持开关在“OFF”状态

凯峰电子 KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

凯峰电子

KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD