


CUSTOMER (客户):		Customer Part NO. (客户部品号):	
		Part Descripon (部品规格): 0.5*13*100*A/B 4/4/8/8 0.225+0.043(20624) 0.035*0.3	
Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	13P	
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08	
Total Pitch	全间距 PT	2 ± 0.08	
Total Length	总长度 L	100 ± 3	
Insulation Length	绝缘长度 IL	192 ± 3	
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08	
Total Width	总宽度 W	3 ± 0.08	
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 1	
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 1	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 2	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 2	
Slanting	线口倾斜度 A	≤ 0.3	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3 ± 0.05	
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12 ± 0.05	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035 ± 0.005	
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3 ± 0.03	
Supporting Tapc Color		补强板颜色	蓝色 Blue
PET (Supporting Tapc Color) 补强板规格		0.225mm	
PET (Insulation)		绝缘胶规格	0.043mm
PET (Insulation)		绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)
Rev	版本	A	

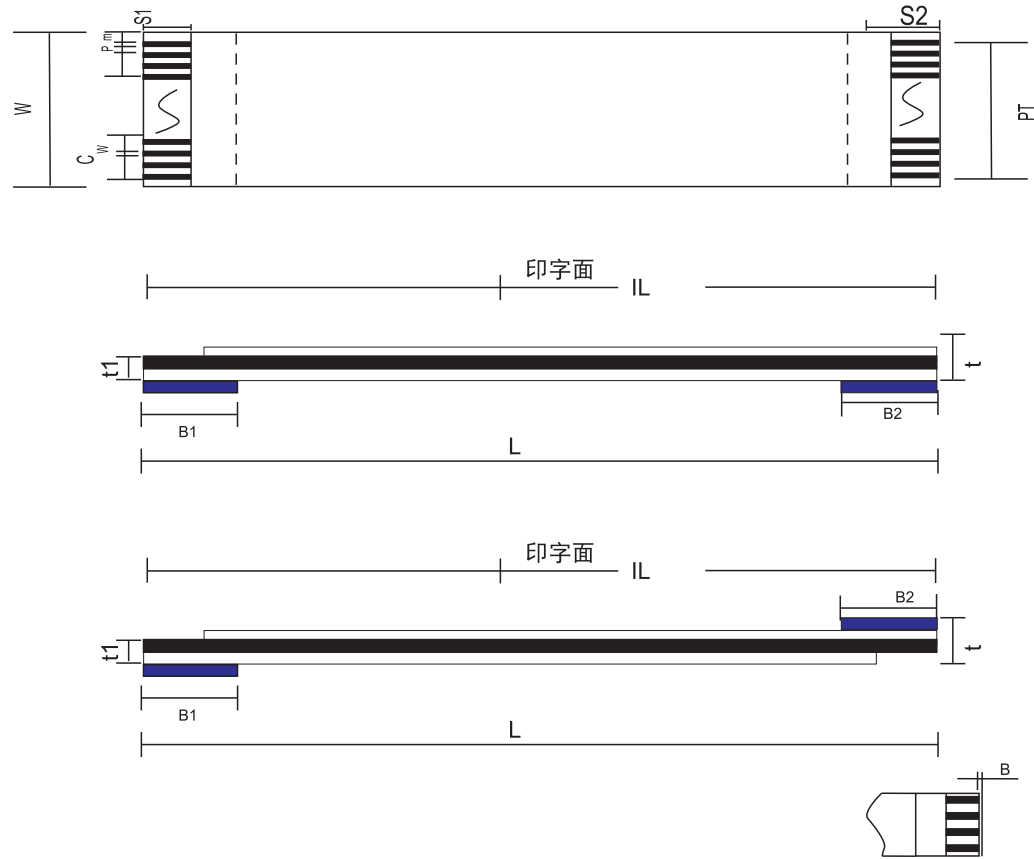

Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)  
 Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%)

Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量, 隐藏线不显示。	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
	2019 07 18		
 Unit(单位):mm	深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM
	KH-FFC-A0.5-13P-100MM		0755-83044319