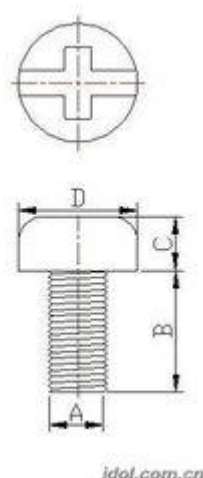


# 深圳市顺天五金制品有限公司

## 产品规格书

| 客户： 深圳市立创商城                          |  |              |                | 图样：<br><br> |                             |  |
|--------------------------------------|--|--------------|----------------|--|-----------------------------|--|
| 供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司                 |  |              |                |  |                             |  |
| 规格名称： +字机牙螺丝 PM 3 x4mm D=5.00mm 镍/黑色 |  |              |                |  |                             |  |
| 客户料号： C357397                        |  |              |                |  |                             |  |
| 样板数量： 20 PCS                         |  |              |                |  |                             |  |
| 参<br>考<br>标<br>准                     | 外观检查                                     |              |                | Ok   |                             |  |
|                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 客户标准 |              |                | OK   |                             |  |
|                                      | 抽样数量： 20                                 |              |                | OK   |                             |  |
| 尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)             |  |              |                |  |                             |  |
| 检验项目                                 | 检验标准                                     | 样本数<br>(PCS) | 不良数<br>(PCS)   | 检验工具   | 测试数据, 判定结果                  |  |
| 直径: A                                | φ 3.0MM +0/-0.2                          | 20           | /              | 游标卡尺   | 1.92/1.93/1.92/1.92/1.92 OK |  |
| 长度: B                                | 4.00 MM +0/-0.3                          | 20           | /              | 游标卡尺   | 3.88/3.90/3.96/3.90/3.90 OK |  |
| 头径: D                                | 5.00 MM +/-0.2                           | 20           | /              | 游标卡尺   | 5.00/5.00/5.01/5.01/5.01 OK |  |
| 头厚: C                                | 2.00 MM ±0.2                             | 20           | /              | 游标卡尺   | 1.99/1.98/1.98/1.98/1.98 OK |  |
| 材料                                   | 材质: 1010A碳钢 ; 表面处理: 镀镍 、 黑色              |              |                |  |                             |  |
| 判定结果                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格   |              |                |  | 客<br>户<br>确<br>认            |  |
|                                      | <input type="checkbox"/> 不合格             |              |                |  |                             |  |
| 制表 : 黄文标                             | 审核: 王小姐                                  |              | 批准: 赖生         |  |                             |  |
| 日期: 2021-12-23                       | 日期: 2021-12-23                           |              | 日期: 2021-12-23 |  |                             |  |