

编号	修改原因	制图	审核	批准

• 材质&电镀
 螺母: M2.5, 黄铜
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0
 • 电气性能


参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ / DG500V
 耐电压: AC2000V/1min

• 机械性能
 温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:
 WJ15EDGVM-35 — P — X X X X
 Customer Request 客户需求

No. of Pole 极数	Color 颜色
1	1 Grey 灰色
2	2 Blue 蓝色
3	3 Black 黑色
4	4 Green 绿色
5	5 Orange 橙色
6	6 Red 红色
7	7 Trans- 透明
8	8 Yellow 黄色
9	9 White 白色

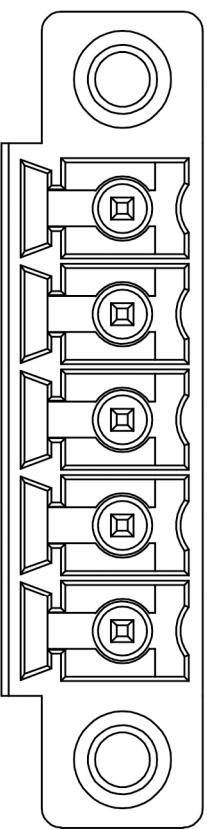

尺寸公差:	角度公差:
X, ±0.20	X, ±2'
.X, ±0.15	.X, ±1.5'
.XX, ±0.10	.XX, ±1'

投影法	品名	插拔式接线端子
单位	mm	
纸张尺寸	A4	产品系列 WJ15EDGVM 系列

NW 宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

图纸类型: 客户图纸
 比例: 1:1
 图纸编号: