 


ITEM	H		ITEM
A	4.1	4.3	B
C	4.5	5.0	D
E	5.5	6.0	F
G	6.5	7.0	H
I	7.5	8.0	J
K	8.5	9.0	L
M	9.5	10.0	N


主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.25±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

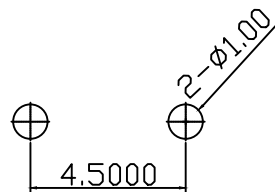


PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		LUO JIE		2018.05.17	单位 UNIT	mm	0.5~2	±0.10
审核 CHECKED		ROGER LI		2018.05.17	重量 WEIGHT		2~5	±0.25
批准 APPROVED		ROC ZHAO		2018.05.17			5~10	±0.30
							角度 ANGLE	±0.5°

 第一视角
FIRST VIEW



名称/NAME:

轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:

YTS-D007T-2X

YIYUAN 怡远科技 深圳市怡远科技有限公司
SHENZHEN YIYUAN TECHNOLOGY CO., LTD.