

## MQS

TE 内部编号 1-936119-2

MQS, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4 Position, 2.54 mm [.1in] Centerline, Yellow, Wire &amp; Cable, Signal

[在 TE 官网查看>](#)
[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [连接器护套](#) > MQS, 连接器壳体
连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 4

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

[所有 MQS, 连接器壳体 \(574\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

Number of Positions	4
行数	1

### 电气特征

Operating Voltage	14 VDC
标称电压架构	12 V, 14 V

### 主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黄色

### 接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

### 机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

### 壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

### 尺寸

产品宽度	11.5 mm[.452 in]
产品长度	12.4 mm[.488 in]
产品高度	17.6 mm[.692 in]

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

机构/标准	DIN IEC 512
UL 阻燃性等级	否

### 包装特性

封装数量	750
封装方法	Tray

### 其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | MQS





汽车连接器盖帽(132)

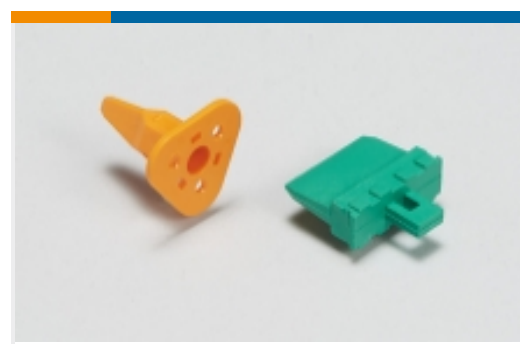

汽车连接器锁和位置保证(29)

## 客户还购买了

TE 产品编号1897213-2  
AMP MCP, 非密封连接器壳体TE 产品编号2109520-1  
TH/.025 连接器系统, 壳体TE 产品编号1743656-1  
MULTILOCK, 母端和公端TE 产品编号1-936049-1  
COVER HSG FOR E-J PLUG 16PTE 产品编号1380006-1  
MINI RELAY SUPPORTTE 产品编号936397-5  
2.8MM SLD 6P PLUG RETAINER YELTE 产品编号1-1897255-2  
SLOT CLIP FOR J300 / 090 TYPETE 产品编号1897255-2  
SLOT CLIP FOR J300TE 产品编号2035170-4  
CONTACT,FEMALE, 0.64, 0.35SQMM,  
CUNISI

## 文档

### 产品图纸

4POS MQS REC

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-936119-2\_E.2d\_dxf.zip



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-936119-2\\_E.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-936119-2\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

**数据表/目录页**

[Micro Quadlok Interconnection System \(MQS\)](#)

英文版本

---

**产品规格**

[产品规格](#)

英文版本