


YTS-B004-X系列




L	对应H高度
3.35	4.3
3.85	4.8
4.05	5.0
4.35	5.3
4.55	5.5

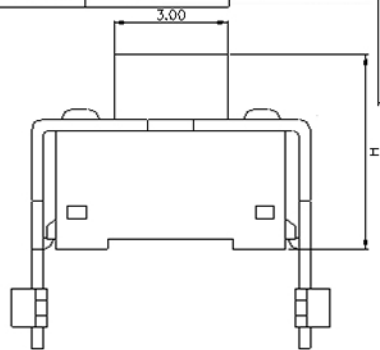


主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥20000次

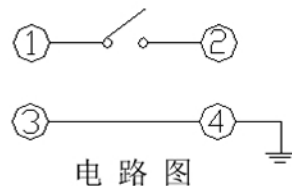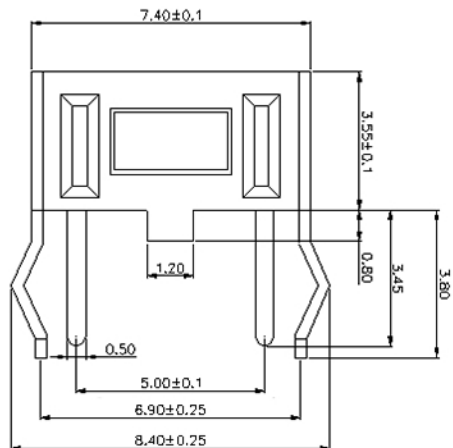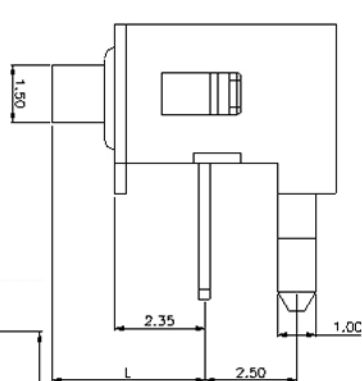

电路图

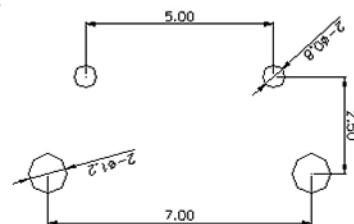

PCB. 焊接图

DGBZ

编码表

YTS	B004	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	050 (5.0mm)	18 (180g)	01~99	A 散装 B 冷封编带 C 管热 H 热封

项目	名称	材质	数量	表面处理/颜色
E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	复银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银

标记	次数	更改文件号	签名	日期
SIGN	FREQUENCY	REVISION	APPROVED	DATE
设计	DESIGN	赵晓峰	2017.05.17	
审核	CHECKED	陈乐峰	2017.05.17	
批准	APPROVED	朱旭静	2017.05.17	

比例	一般公差
SCALE	GENERAL TOLERANCE
1:1	
mm	0.5~2 ±0.10
	2~5 ±0.25
	5~10 ±0.30
角度	±0.5°
ANGLE	

名称/NAME:	轻触开关 TACTILE SWITCH
型号/MODEL:	YTS-B004-X系列
东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD	