
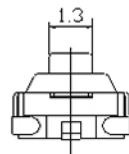
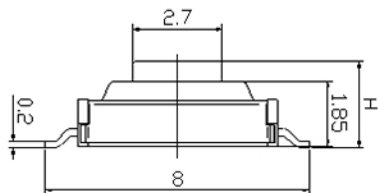



YTS-B005-X系列

H
2.5
2.7

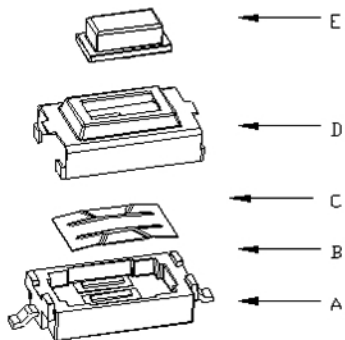



电路图

 CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

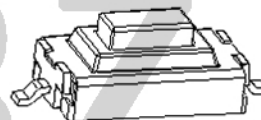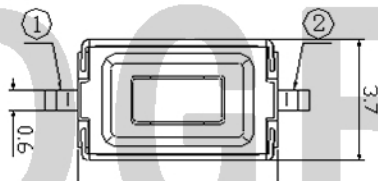

编码表

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥20000次

YTS	B005	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	025(2.5mm)	25(250g)	01~99	A散装 B冷封编带 C管热 H热封

项目	名称	材质	数量	表面处理/颜色
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	FINISH/COLOR
E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银

标记	次数	更改文件号	签名	日期	比例	1:1	一般公差
SING	FREQUENCY	REVISION	APPROVED	DATE	SCALE	UNIT	GENERAL TOLERANCE
设计	DESIGN	赵晓峰	2017.05.17	比例	mm	0.5~2	±0.10
审核	CHECKED	陈乐峰	2017.05.17	公差	mm	2~5	±0.25
批准	APPROVED	朱旭静	2017.05.17	精度	mm	5~10	±0.30
				角度	°		±0.5°

名称/NAME:	轻触开关 TACTILE SWITCH
型号/MODEL:	YTS-B005-X系列
东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD	