
 
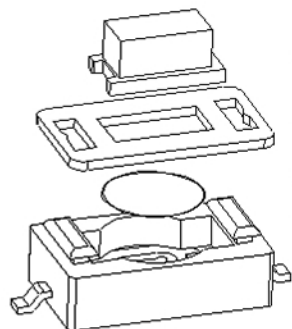



YTS-B008-X系列

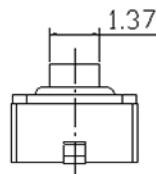


E
D
C
B
A

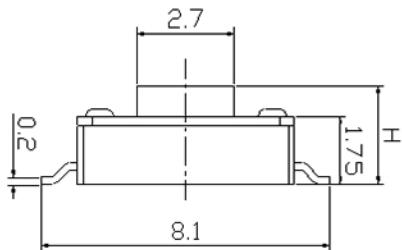

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

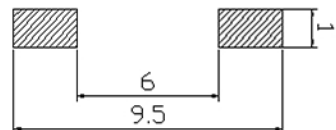

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次

编码表

YTS	B008	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	025 (2.5mm)	18 (180g)	01~99	A散装
		B		25 (250g)		B冷封编带 C管热 H热封

项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
E	按钮	PFA	1	白色
D	盖板	铁		镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PFA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银

设计	审核	批准	日期	比例	1:1	一般公差
DESIGN	CHECKED	APPROVED	DATE	SCALE	UNIT	GENERAL TOLERANCE
赵晓峰	陈乐峰	朱旭静	2017.05.17	1:1	mm	0.5~2 ±0.10
						2~5 ±0.25
						5~10 ±0.30
						角度 ±0.5°

第一视角
FIRST VIEW



名称/NAME:
轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:
YTS-B008-X系列

东莞市博众电气有限公司
DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD