 


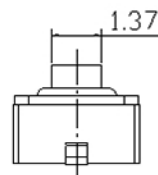
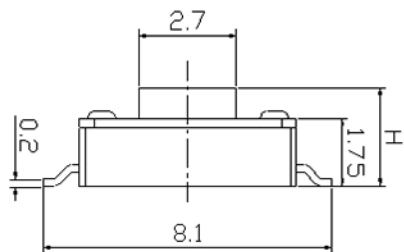


YTS-B008-X系列

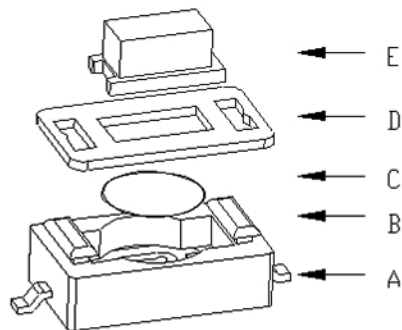

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

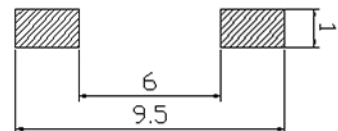

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次

编码表

YTS	B008	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	025 (2.5mm)	18 (180g)	01~99	A散装
		B		25 (250g)		B冷封编带 C管热 H热封

项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
E	按钮	PFA	1	白色
D	盖板	铁		镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PFA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银

修改 REVISE	日期 DATE	姓名 NAME	比例 SCALE	1:1	第一视角 FIRST VIEW
设计 DESIGN	2017.05.17	赵晓峰	单位 UNIT	日期	
审核 CHECKED	2017.05.17	陈乐峰	重量 WEIGHT		
批准 APPROVED	2017.05.17	朱旭静	角度 ANGLE		

名称/NAME:	轻触开关 TACTILE SWITCH
型号/MODEL:	YTS-B008-X系列
东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD	