

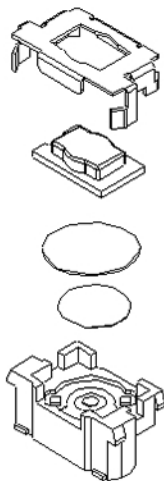
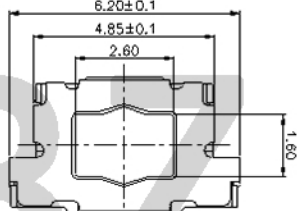
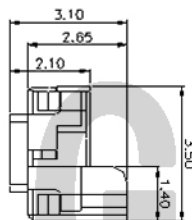



YTS-B017-X系列

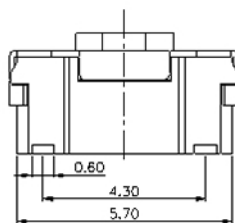

F
E
D
C
B
A

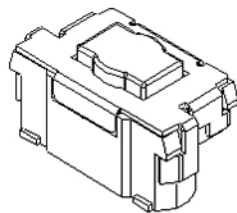

电路图

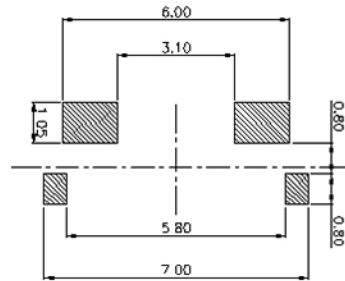

PCB. 焊接图

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次

编码表

YTS	B017	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	031 (3.1mm)	18 (180g)	01~99	A 散装
			035 (3.5mm)	25 (250g)		B 冷封编带
						C 管热
						H 热封

项目	名称	材质	数量	表面处理/颜色
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	FINISH/COLOR
F	按钮	LCP	1	白色
E	盖板	磷铜	1	镀银
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银

标记	次数	更改文件号	签名	日期	比例	1:1	一般公差
SYM.	FREQUENCY	REVISION	APPROVED	DATE	SCALE		GENERAL TOLERANCE
设计	DESIGN	赵晓峰		2017.05.17	单位	mm	0.5-2 ±0.10
审核	CHECKED	陈乐峰		2017.05.17	重量		2-5 ±0.25
批准	APPROVED	朱旭静		2017.05.17	角度		5-10 ±0.30
					角度		±0.5°

第一视角
FIRST VIEW



名称/NAME:
轻触开关
TACTILE SWITCH
型号/MODEL:
YTS-B017-X系列

东莞市博众电气有限公司
DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD