

U/I	PIN	9Pin	15Pin	25Pin	37Pin
A		30.80	39.20	53.05	69.10
B		25.00	33.30	47.05	63.50
C		16.35	21.70	38.40	51.80
D		19.20	27.70	41.10	57.30
E		10.80	10.70	10.70	10.70
整体插入力		≤30N	≤50N	≤93N	≤123N
整体拔出力		≥3.3N ≤20N	≥4.5N ≤33N	≥7.5N ≤56N	≥11.0N ≤82N

技术要求:

1. 材料:

胶体: PBT+30%GF, UL94V-0, 颜色见编码规格表

引脚材料及镀层: 黄铜, 接触区 Gold flash 焊接区 Sn 3~5μm

外壳材料及镀层: SPCC, 前壳镀Ni 1.0μm, 后壳镀Sn 3~5μm

2. 电气性能:

额定电流: 5A

耐电压: 1000Vr.m.s, 1mA, 60s

绝缘电阻: ≥5000MΩ

接触电阻: ≤15mΩ

3. 机械性能:

插入力: ≤3.3N / pin

拔出力: ≥0.3N / pin

机械寿命: 500次

4. 环境参数

工作温度: -40°C~+100°C

湿度: ≤93% (40°C时)

耐焊接热: 245°C±5°C, 10s

5. 包装和储存

包装方式: 吸塑盘、大外箱

储存条件: 环境温度-10°C~+40°C


相对湿度在80%以下

6. 安装方式: PCB板方式安装。

7. 产品环保信息

RoHS符合性: 符合欧盟RoHS

铆钉型式说明

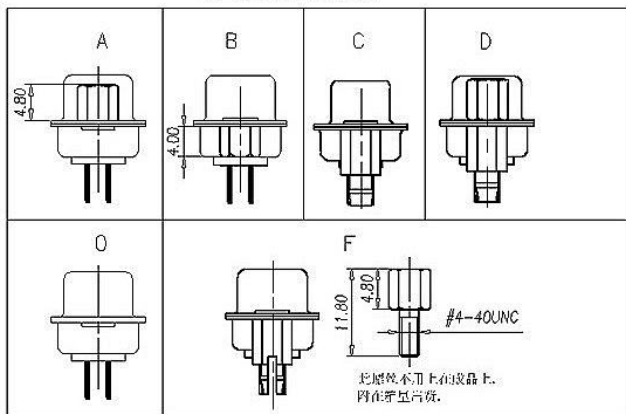

本注公差见下表:

.X	±0.50	.X ⁺	±3°
.X	±0.38	.X ⁺	±2°
.XX	±0.25		

标记	人数	生效文件号	签字	日期
设计		JUN		2010.05.09
审核		LEO		2010.05.10
工艺		LEE		2010.05.11
标准化		PAN		2010.05.12
批准		WEN		2010.05.14

适用型号:

GDP09F-180
GDP15F-180
GDP25F-180
GDP37F-180

D-SUB低密度直插母座

GDP09F-180

投影标记 版次 重量 比例



A0

共 1 张 第 1 张

东莞市赢海电子有限公司