



Installation

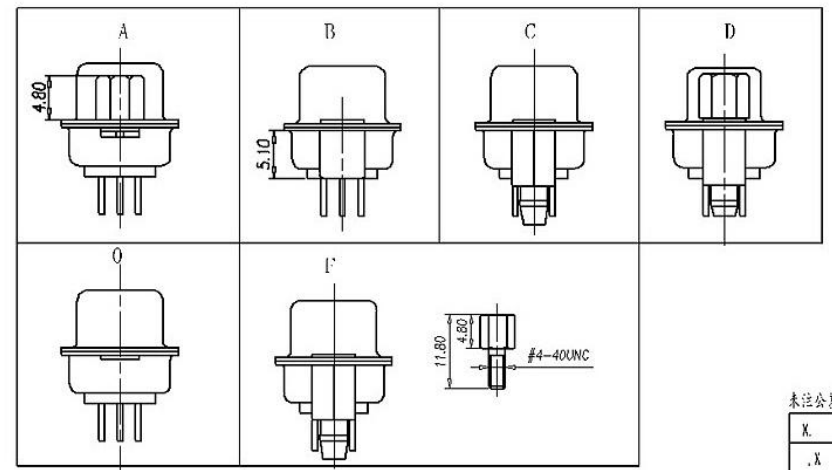

| DIM \ PIN | PIN    |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
|           | HDP15P | HDP26P | HDP44P | HDP62P |
| A         | 30.80  | 39.20  | 53.05  | 69.40  |
| B         | 25.00  | 33.30  | 47.05  | 63.50  |
| C         | 16.90  | 25.25  | 38.95  | 55.40  |
| D         | 19.20  | 27.50  | 41.10  | 57.30  |
| E         | 10.80  | 10.70  | 10.70  | 10.80  |
| F         | 2.29   | 2.29   | 2.29   | 2.41   |

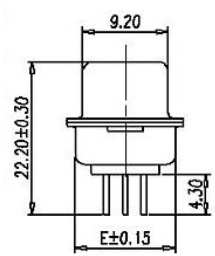

未注公差见下表:

|     |       |     |     |
|-----|-------|-----|-----|
| .X  | ±0.50 | .X° | ±3° |
| .X  | ±0.38 | .X° | ±2° |
| .XX | ±0.25 |     |     |

技术要求:

- 材料:
  - 胶体: PBT+30%GF, UL94V-0, 白色
  - 引脚材料及镀层: 黄铜, 镀金
  - 外壳材料及镀层: SPCC, 前壳镀Ni 1.0 μm, 后壳镀Sn 3~5 μm
- 电气性能:
  - 额定电流: 3A
  - 耐电压: 1000Vr.m.s, 1mA, 60s
  - 绝缘电阻: ≥5000MΩ
  - 接触电阻: ≤15mΩ
- 机械性能:
  - 插入力: ≤2.0N / pin
  - 拔出力: ≥0.2N / pin
  - 机械寿命: 2500次
- 环境参数:
  - 工作温度: -40℃~+100℃
  - 湿度: ≤93% (40℃时)
  - 耐焊接热: 260℃±5℃, 10s
- 包装和储存:
  - 包装方式: 吸塑盘、大外箱
  - 储存条件: 环境温度-10℃~+40℃
  - 相对湿度在80%以下
- 安装方式: PCB板焊接方式安装。
- 产品环保信息:
  - RoHS符合性: 符合欧盟RoHS

| 标记  | 处数  | 更改文件号      | 签字 | 日期 | 适用范围:       | GHDP15M-180    |       |    |       |
|-----|-----|------------|----|----|-------------|----------------|-------|----|-------|
| 设计  | JUN | 2010.05.09 |    |    | GHDP15M-180 | 投影标记           | 版次    | 重量 | 比例    |
| 审核  | LEO | 2010.05.10 |    |    | GHDP26M-180 |                | A0    |    |       |
| 工艺  | LEE | 2010.05.11 |    |    | GHDP44M-180 |                | 共 1 张 |    | 第 1 张 |
| 标准化 | WEN | 2010.05.12 |    |    | GHDP62M-180 | 车针D-SUB高密度直插母座 |       |    |       |
| 批准  | PAN | 2010.05.14 |    |    | 东莞市赢海电子有限公司 |                |       |    |       |