

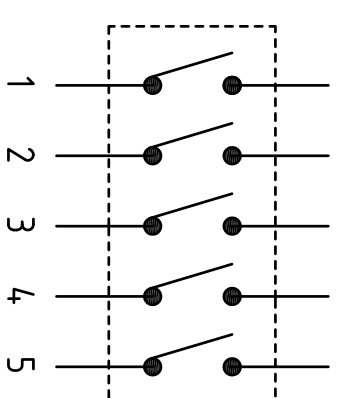



平推钮 (R)

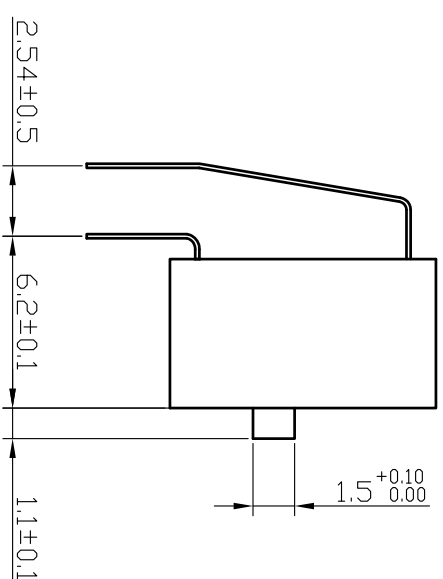

电路图

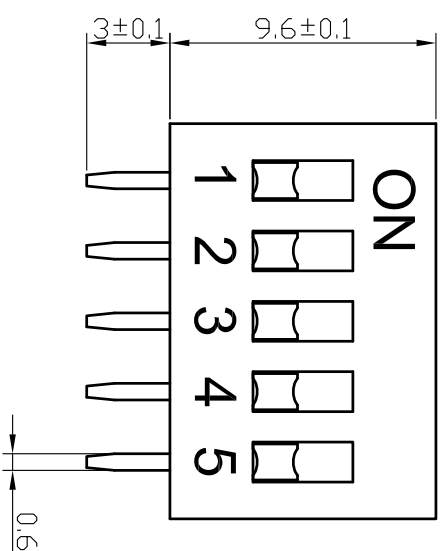

高推钮 (E)

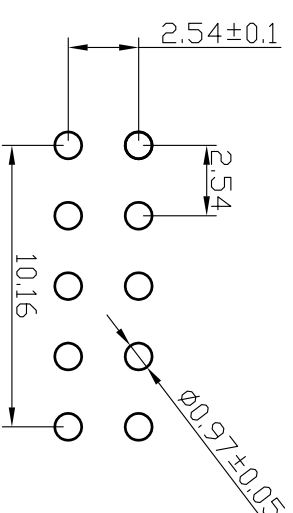

PCB开孔

开关特性:

- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
- 3、接触电阻: 50mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC /1min
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20°C to 70°C (无结冰)
- 8、焊接要求:
手工焊接: 320°C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260°C不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

材料:

- 盖子: PBT塑料(红色或蓝色)
- 底座: PBT塑料 (黑色)
- 操作杆: POM塑料(白色)
- 灌封胶: 环氧树脂
- 端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金3μ" (或整体镀金1μ")
- 密封胶带: 聚酰亚胺KAPTON

型号说明:

DA	E	-05	R	-GA	T	/XXX
弯脚代号	E高推 R平推	5位	R红色 B蓝色 N黑色	GA全金 GT锡金	贴膜可选	附加信息

深圳市金航标电子有限公司						www.bds666.com	
设计						型号: KH-BM2.54-5P-W	
审核						0755-83044319	
工艺						阶段标记	
批准						重量 1	
						比例 4:1	
						共 张 第 张	
						DA□-05□	

拨码开关