

零件承认书



客户名称: _____

客户料号: _____

规格描述: **T9*5*3镍锌 25uH 0.4*8TS 红黄线并绕 立式脚长6mm**

增益料号: **11304-03000011**

日期: **2017/8/22**

版本: **A**

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市清溪镇三星路1号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

环形电感


日期:

2017/8/22

版本:

A


变更履历表

客户料号:				增益料号	11304-03000011	
规格描述:		T9*5*3镍锌 25uH 0.4*8TS 红黄线并绕 立式脚长6mm				
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2017/8/22	张翔	刘业明	柯文学
 <p style="text-align: center;">东莞市增益实业有限公司</p> <p>地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229</p>				物料类型:	环形电感	
				日期:	2017/8/22	
				版本:	A	

外观尺寸

客户料号:		增益料号:	11304-03000011
规格描述:	T9*5*3镍锌 25uH 0.4*8TS 红黄线并绕 立式脚长6mm		

1. 尺寸图 (单位: MM)

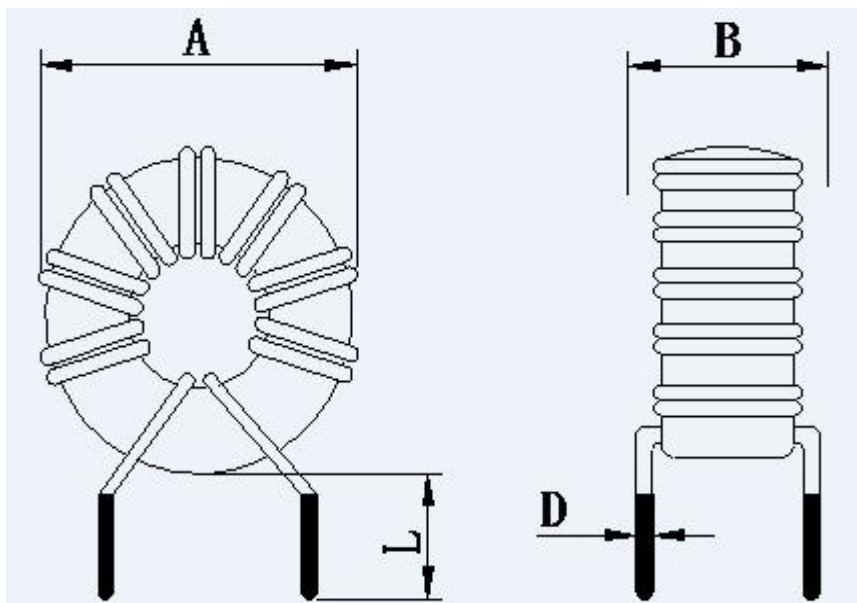


DIM	A	B	D	L				
mm	15.0	5.0	0.7	6.0				
SPEC	MAX	MAX	MAX	±1.0				

- 注意:
- 1 绕线平整无交叉、无打结。
 - 2 本体无异物。

2. 绕线结构

绕组	起点	终点	材料	圈数	备注
N1	1	2	漆包线0.65mm红色	8ts REF	
N2	3	4	漆包线0.65mm黄色	8ts REF	

 <p>东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229</p>	物料类型:	环形电感			
	日期:	2017/8/22			
	版本:	A			
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学

电气性能


客户料号:		增益料号:	11304-03000011
规格描述:	T9*5*3镍锌 25uH 0.4*8TS 红黄线并绕 立式脚长6mm		

3. 电气特性 (室内温度 25℃ 室内湿度 65±5% RH)

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1~2 3~4	25uH min
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1~2 3~4	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25℃	1~2 3~4	
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110			

4. 原材料清单

NO	材料	规格	厂家	安规编号
1	磁芯	T9*5*3 镍锌	YONGMAO	
2	铜线	2UEW	TAI-I	E201757
3				
4				
5				
6				

	东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229			物料类型:	环形电感
				日期:	2017/8/22
				版本:	A
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学

测试报告

客户料号:					增益料号:		11304-03000011				
规格描述:		T9*5*3镍锌 25uH 0.4*8TS 红黄线并绕 立式脚长6mm									
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E 检验标准 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定			
5PCS	5PCS			主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观	
		0.1	0.4	25℃	65%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 <input type="checkbox"/> CH-9053 <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC <input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110 <input type="checkbox"/> HP-42841A <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310 <input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺						
耐电压AC		MΩ		MΩ							
	SEC	SEC									
	KV	KV									
测试条件	1KHZ/0.25V			外观尺寸 (mm)							
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G
SPEC	25uH										
±	min		MAX								
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
X											
R											
备注:											
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		环形电感				
					日期:		2017/8/22				
					版本:		A				
制订	张翔		审核	刘业明		核准	柯文学				