

零件承认书



客户名称: _____
 客户料号: _____
 规格描述: **T8*4*3 0.45MM*5TS*2P L=200UH**
 增益料号: **C07-0300-00147-00297**
 日期: **2016/8/17**
 版本: **A**

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司


地址: 东莞市清溪镇三星路1号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229

物料类型:	环形电感
日期:	2016/8/17
版本:	A

外观尺寸

客户料号:		增益料号:	C07-0300-00147-00297
规格描述:	T8*4*3 0.45MM*5TS*2P L=200UH		


1. 尺寸图 (单位: MM)

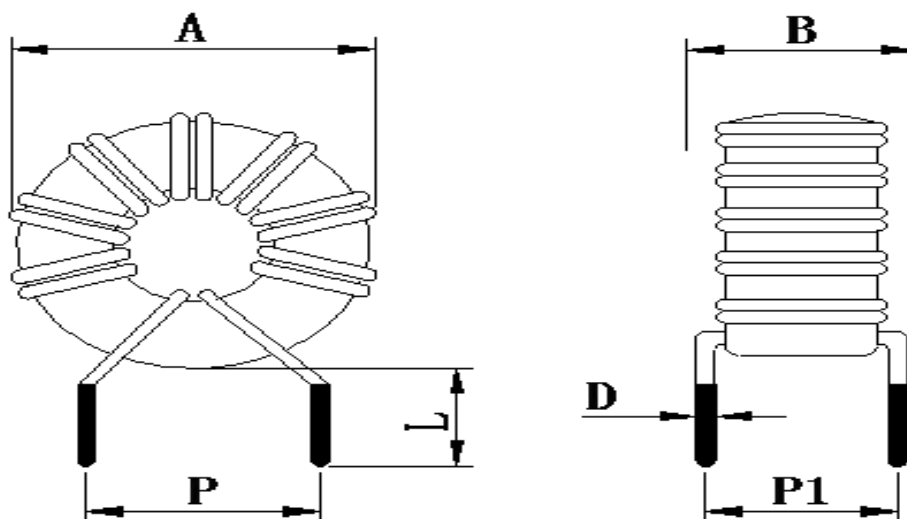

DIM	A	B	D	L	P	P1		
mm	10.0	6.0	0.5	6.0	5.0	5.0		
SPEC	MAX	MAX	±0.05	±1.0	±1.0	±1.0		

- 注意:
- 1 绕线平整无交叉、无打结。
 - 2 本体无异物。

2. 绕线结构

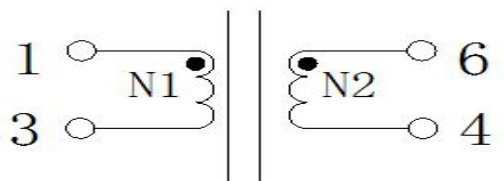

绕组	起点	终点	材料	圈数	备注
N1	1	3	漆包线0.45mm	5ts REF	
N2	4	6	漆包线0.45mm	5ts REF	



东莞市增益实业有限公司
 地址: 东莞市清溪镇三星路1号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229

物料类型:	环形电感
日期:	2016/8/17
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

电气性能


客户料号:		增益料号:	C07-0300-00147-00297
规格描述:	T8*4*3 0.45MM*5TS*2P L=200UH		

3. 电气特性 (室内温度 25℃ 室内湿度 65±5% RH)

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1~3 4~6	200UH
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1~3 4~6	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25℃	1~3 4~6	
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	0.5KV 3mA 5s	N1: N2	

4. 原材料清单

NO	材料	规格	厂家	安规编号
1	磁芯	T8*4*3	YONGMAO	
2	铜线	2UEW	TAI-I	E201757
3				
4				
5				
6				

 <p>东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229</p>	物料类型:	环形电感			
	日期:	2016/8/17			
	版本:	A			
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学

测试报告

客户料号:					增益料号:		C07-0300-00147-00297				
规格描述:		T8*4*3 0.45MM*5TS*2P L=200UH									
交货数量	抽样数	抽样基准		判定标准		测试环境		分项检查判定			
		MIL-STD-105E		主要	次要	温度	湿度	尺寸	外观	特性	
5PCS	5PCS	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严		0.1	0.4	25℃	65%	OK	OK	OK	OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 <input type="checkbox"/> CH-9053 <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC						
耐电压AC		MΩ		MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110						
	SEC	SEC		<input type="checkbox"/> HP-42841A <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310							
	KV	KV		<input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺							
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)						
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G
SPEC	200UH										
±	min		MAX								
1	210.0										
2	208.0										
3	215.0										
4	217.0										
5	205.0										
6											
7											
8											
9											
10											
X											
R											
备 注:											
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		环形电感				
					日 期:		2016/8/17				
					版 本:		A				
制订		张翔		审核		刘业明		核准		柯文学	