

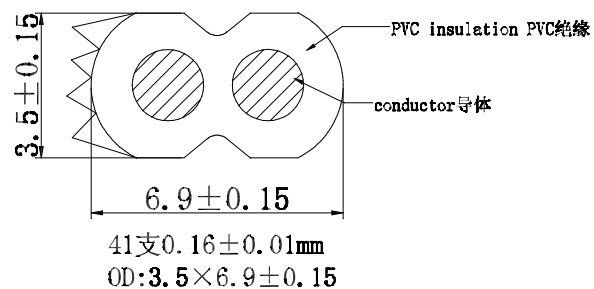


线材印字内容:AOMENG (UL) E202351 SPT-2 105°C 300V 2×0.824mm²(18AWG) VW-1
CSA 232762 SPT-2 105°C 300V 2×0.824mm²(18AWG) FT2

线材截面图:

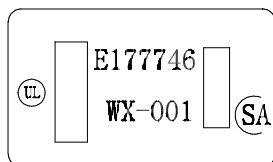

扎线示意图:

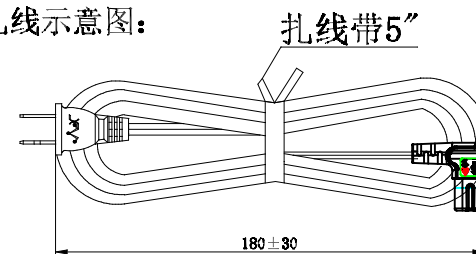


材料明细表:

ITEM	NAME 名称	SPECIFICATTON 型号/规格	COLOR颜色	数量
1	端子	极性插端子	黑	2PCS
2	内架	UL两插内架		1PCS
3	胶料	70度38P胶料	黑	12.8G
4	线材	SPT-2 18AWG*2C 105° C	黑	1200MM
5	端子	2.35花瓶端子		2PCS
6	外壳	八字尾外壳	黑	1PCS
7	胶料	70度38P胶料	黑	10.33G
8	扎带	扎线带5'	黑	1PCS

深圳市华灿天禄电子有限公司

产品型号:极性插+八字尾
客户名称:
颜色:黑色
料号:

 HC-UL1.2MM-W-K



单位:m/m

比例:1:1

Paeg:第二 版次:A

概准:

审核:

制图:林月琴2021-01-12