



Suarcom
Luoyang Electronics
Grupo Zarel

SPECIFICATION FOR APPROVAL 承认书

编号 CUSTOMER: _____
品名 DESCRIPTION: TRANSFORMER
型号 MODEL NO: 9W
料号 PART NO: DL0001
提出日期 DATE: 2022-04-25

	“√”	CUSTOMERS' SIGNATURE 顾客签名	NOTE 备注
FULL APPROVED 完全承认			
CONDITON APPROVED 有条件承认			
REJECTED 不予承认			

SUARCOM Luoyang electronics Co., ltd

苏尔克姆（洛阳）电子有限公司

ADD: Luoyang High Technology Zone

地址：河南洛阳高新技术开发区爱民路

TEL: +86 0379-64332329-216 FAX: +86 0379-64368385-208

电话: +86 0379-64332329-216 传真: +86 0379-64368385-208


URL: WWW.SURCOM.COM.CN

MAIL: INFO@SUARCOM.COM.CN


SPECIFICATION FOR APPROVAL

1、PHYSICAL DIMENTION 外观尺寸图

(Unit:mm)

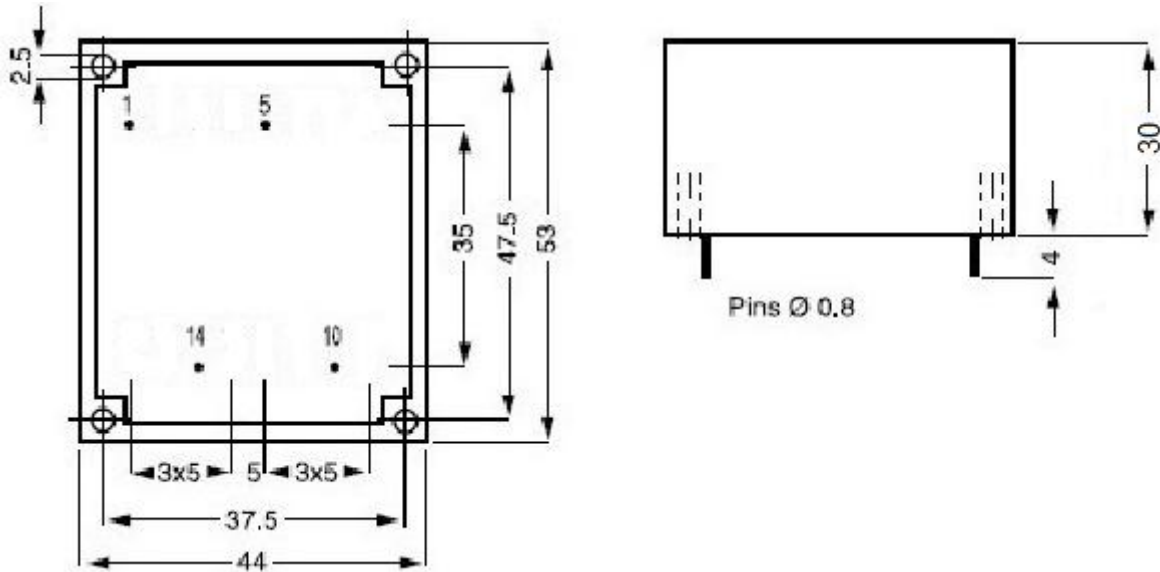

2、LABEL 标签

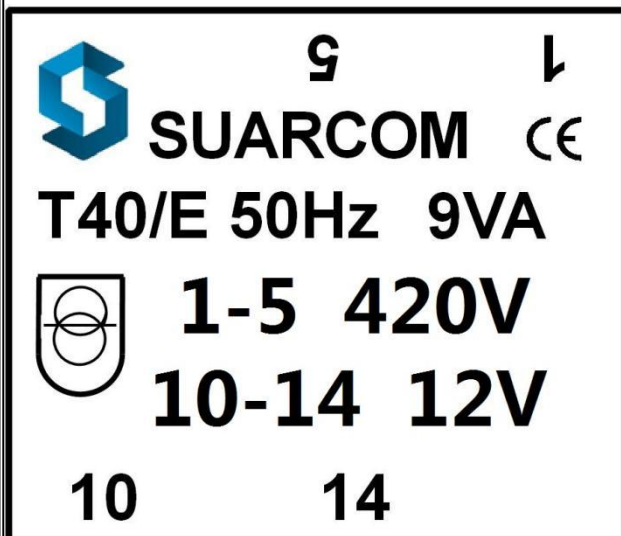

MANAGER 经理	APPROVALED 审核	CHECKED 检查	DRAWNED 绘图	CUSTOMER 客户名称	DL0001		
				PART NO 客户料号			
				DESCRIPTION 产品名称	TRANSFORMER 变压器		
				MODEL NO 产品型号	9W		
				DATE	2022/4/25	PAGE	20F6

3、ELECTRICAL CHARACTERISTIC 电气参数

TEST ITEMS 测试项目	INSTRUMENT 测试仪器	TEST CONDITON 测试环境	LIMITS 符合条件	
NO-LOAD VOLTAGE	稳压电源 调压器 万用表	420V 50Hz	$V_{OUT}=15.65V \pm 5\%$ $I_0 < 22mA$	
ON-LOAD VOLTAGE	稳压电源 调压器 万用表	420V 50Hz	$V_{OUT01}=12V \pm 5\%(0.75A)$ $I_0=29mA$	
耐压测试	6250 耐压测试仪	2000V/AC <60s	P-S	<5mA
			P-C	<5mA
			S-C	<5mA

温升: $\leq 60^\circ C$

环境温度: $-20^\circ C \sim 40^\circ C$

绝缘耐热等级: B (130 $^\circ C$)

MANAGER 经理	APPROVALED 审核	CHECKED 检查	DRAWNED 绘图	CUSTOMER 客户名称				
				PART NO 客户料号	DL0001			
				DESCRIPTION 产品名称	TRANSFORMER 变压器			
				MODEL NO 产品型号	9W			
				DATE	2022/4/25	PAGE	3OF6	

SPECIFICATION FOR APPROVAL

4、 MATERIAL LIST 材料清单

MATERIAL LIST

NO.	ITEM	MATERIAL LIST	SUPPLIER	UL NO.
1	WIRE 漆包线	QA-1/180 0.085mm	SHANDONGSAITE ELECTRICAL MATERIAL CO.,LTD	E194410
		QA-2/180 0.45mm		
2	CORE 铁芯	UI30 35G155	SHENGANGDIANYE CO.,LTD	
3	BOBBIN 骨架	UI30/16.5 W	XINTAIWODE ELECTRONICS CO.,LTD	
4	EPOXY 环氧胶	TXH-9201	TIANJINSHIXINQIAOJUEYUANCAI LIAO CO.,LTD	E196959
5	SOLDER BAR 焊锡条	INCLUDE Ag3.5%	HANGZHOUYOUUBANG WELDING MATERIAL CO.,LTD	
6	TAPE 胶带	66×7	SHENZHENSILIAN INDUSTRIAL MATERIALS CO.,LTD	E196959
7	HOUSE 外壳	UI30	YUYAO ELECTRONICS CO.,LTD	
8				
9				

REMARKS : Raw materials can also be our purchasing departments according to the ISO9001 program certification with the same properties of other suppliers to provide material.

注： 原材料也可以是我公司采购部按 ISO9001 程序认证的具有相同性能的其他供应厂商提供的材料。

MANAGER 经理	APPROVALED 审核	CHECKED 检查	DRAWNED 绘图	CUSTOMER 客户名称	DL0001		
				PART NO 客户料号			
				DESCRIPTION 产品名称	TRANSFORMER 变压器		
				MODEL NO 产品型号	9W		
				DATE	2022/4/25	PAGE	4OF6

SPECIFICATION FOR APPROVAL

5、TESTING DATA TABLE 测试记录表

TEST ITEM 测试项目	NO-LOAD VOLTAGE	ON-LOAD VOLTAGE	HI-POT 耐压测试		
CONDITION 测试条件	420V 50Hz	420V 50Hz	60S/<5mA		
PIN 测试脚位			P-S	P-C	S-C
STANDARD 电气规格			2000V/AC	2000V/AC	2000V/AC
SAMPLE CODE 样品编号	ACTUAL RESULTS 实际测试值				
NO-LOAD VOLTAGE	PRI.		SEC		
	420V 50Hz	8.5 mA	15.65V		
ON-LOAD VOLTAGE	PRI.		SEC		
	420V 50Hz	29 mA	11.8V(0.75A)		
APPEARANCE INSPECTION 外观检查					
APPEARANCE 外观	SIZE 尺寸				
OK	OK				

NOTE

1. Any revise to the contents in this Application must be Confirmed by the supplier and the customer ,otherwise the revise is invalid .
2. When the customer confirmed this approval (total 2 books),please send 1 books to the supplier.
3. The supplier constitutes the specification for approval according to the requirements of clients, the supplier must guarantee the products provided reaching the standards of this specification ,the supplier is not responsible for the requirements beyond the specification.

说明

- 1.本承认书的数据更改需双方确认，任意单方修改无效；更改确认后客户需要消化接收供方更改前的库存品及在制品。
- 2.本承认书一式二份，一旦确认必须返回一份原件。
- 3.供货方按照顾客要求制定本承认书。供货方必须保证所供产品达到本承认书要求。超出本承认书要求范畴，供货方不承担责任。

MANAGER 经理	APPROVALED 审核	CHECKED 检查	DRAWNED 绘图	CUSTOMER 客户名称	
				PART NO 客户料号	
				DESCRIPTION 产品名称	TRANSFORMER 变压器
				MODEL NO 产品型号	9W
				DATE	2022/4/25
				PAGE	5OF6