



产品中心
PRODUCTS

横柄拨动开关

当前位置: 首页 - 产品中心 - 横柄拨动开关

Legion

USB3.0高速数据线系列

摇摆开关

ROCKTEK

XLR 插座

XLR音响组合插座

SPEAKON 连接器

6.35 耳机插座

2.5 & 3.5耳机插座

DC插座

轻触开关

电筒开关

拨动开关

金属按键开关

按键开关

USB 插座

DIN 插座

连接器

微动开关


AV 插座

LIN 电池座




SK-12D01

發布時間: 2013-09-30 浏览: 353次

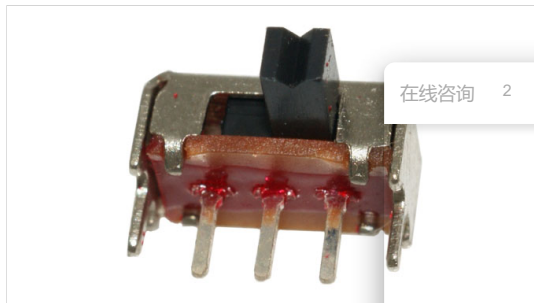

在线咨询 2

產品描述

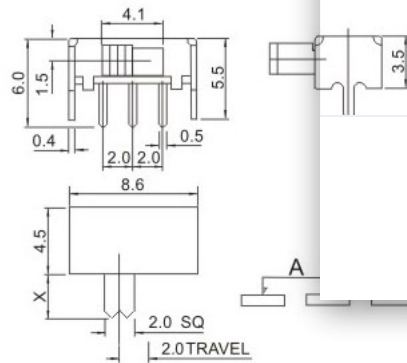

发送

技术指标:

使用温度范围	-20~70℃	耐压	AC250V 50Hz 1min
额定负荷	DC 50V 0.5A	操作力	200g±100g
接触电阻	≤0.05Ω	动作寿命	5000次
绝缘电阻	≥100MΩ		

Specification:

Temperature	-20~70℃	Withstand Voltage	AC250V 50Hz 1min
Rated Load	DC 50V 0.5A	Operating Force	200g±100g
Contact Resistance	≤0.05Ω	Life	5000
Insulation Resistance	≥100MΩ		

下一個產品: SK-12D02

回顶部 | 打印 | 返回上一級